


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱落防止ねじ・DZUSのロックワッシャー・位置決めねじ インチねじ いたずら防止ねじ ハンサロビュラねじ ブラジ オイルレシストウエインボック 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ




WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

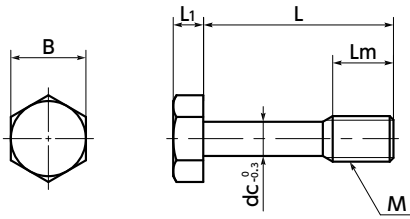

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNHS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNHS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNHS** がカバーから抜け落ちることはありません。

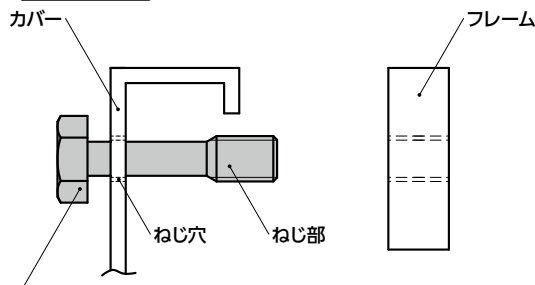

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SSC-SNHS-M6-12



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 六角ボルトタイプ。
- CEマーキングの対応に。➡ P.1940
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSC-SNHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位: mm

品番	M	L	Lm	B	L1	dc	質量 (g)
SSC-SNHS-M3	M3	8 10 12 16	4	5.5	2	2.2	0.8 - 1.1
SSC-SNHS-M4	M4	10 12 16 20	5	7	2.8	3	1.7 - 2.5
SSC-SNHS-M5	M5	12 16 20 25	6	8	3.5	3.9	3 - 4.7
SSC-SNHS-M6	M6	12 16 20 25 30	8	10	4	4.5	4.9 - 8.1
SSC-SNHS-M8	M8	16 20 25 30 35 40	10	13	5.5	6.3	11 - 20

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	8	10	12	16	20	25	30	35	40		
SSC-SNHS-M3	180	180	180	180						1	
SSC-SNHS-M4		160	160	160	160					1	
SSC-SNHS-M5			160	160	160	160				1	
SSC-SNHS-M6			170	170	170	170	170			1	
SSC-SNHS-M8				190	190	190	190	190	190	1	

*1: 1袋あたりの価格です。

1 バラ売り ➡ P.2147 本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 対応可・別料金	ねじカット ➡ P.2149 対応不可	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	脱落防止加工 ➡ P.2151 脱落防止加工済み
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------