


SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download いたずら防止 SUS ステンレス

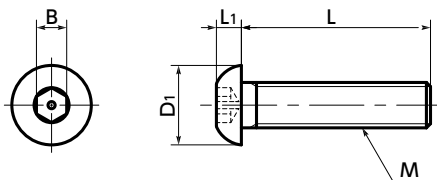

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

SRHS-M5-16



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- 六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SRH** をご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティ対策/安全対策

● 材質・仕上げ



| | SRHS |
|------|----------|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |

単位: mm

| 品番 | M | L | | | | | | | D1 | L1 | B | 適用レンチ | 質量(g) |
|---------|----|---|---|----|----|----|----|----|------|------|-----|---------|-------------|
| SRHS-M3 | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | | | 5.7 | 1.65 | 2 | SRH-2 | 0.48 - 0.93 |
| SRHS-M4 | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | 7.6 | 2.2 | 2.5 | SRH-2.5 | 1.1 - 2.2 |
| SRHS-M5 | M5 | | | 10 | 12 | 16 | 20 | | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | 2 - 3.3 |
| SRHS-M6 | M6 | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | SRH-4 | 3.3 - 6.1 |

| 品番 | 価格/袋*1(円) | | | | | | | 1袋 入り数 |
|---------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----------|
| | L | | | | | | | |
| | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
| SRHS-M3 | 720 | 720 | 740 | 780 | 800 | | | 20 |
| SRHS-M4 | 720 | 720 | 740 | 780 | 800 | 880 | | 20 |
| SRHS-M5 | | | 960 | 1,020 | 1,060 | 1,140 | | 20 |
| SRHS-M6 | | | 580 | 580 | 630 | 700 | 790 | 10 |


*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

● SRH 専用レンチ

単位: mm

| 品番 | 価格/袋*1(円) | B | L1 | L2 | 質量(g) | 1袋 入り数 |
|---------|-----------|-----|----|----|-------|-----------|
| SRH-2 | 1,050 | 2 | 50 | 16 | 1.8 | 1 |
| SRH-2.5 | 1,050 | 2.5 | 56 | 18 | 3.1 | 1 |
| SRH-3 | 1,050 | 3 | 63 | 20 | 5 | 1 |
| SRH-4 | 1,050 | 4 | 70 | 25 | 10 | 1 |

*1: 1袋あたりの価格です。

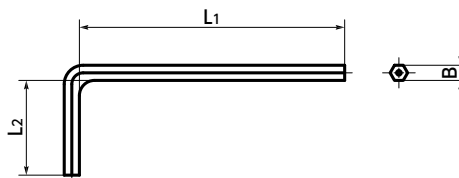

1 パラ売り → P.2147 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 ねじカット → P.2149 ゆるみ止め → P.2150 脱落防止加工 → P.2151
 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金