


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱落防止ねじ・DZUS(イソクワ) フロベックス(位置決めねじ) インチねじ いたずら防止ねじ ハンサロビュラねじ フラッグねじ オイルレベルウインボウ 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download いたずら防止 SUS ステンレス

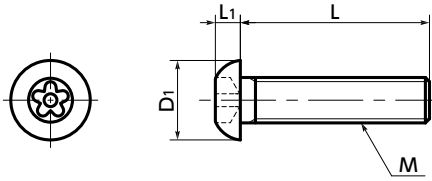

● 材質・仕上げ



	SRGS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SRGS-M5 - 16



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **[SRGB]** と専用マグネットドライバ **[SRD]** を組み合わせてご使用ください。
- 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティ対策/安全対策

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)		
SRGS-M3	M3	6	8	10	12	16	20			5.7	1.65	SRGB-3	SRD-6.35	0.43 - 1		
SRGS-M4	M4	6	8	10	12	16	20	25	30	40	7.6	2.2	SRGB-4	SRD-6.35	0.88 - 3.4	
SRGS-M5	M5			10	12	16	20	25	30	40	9.5	2.75	SRGB-56	SRD-6.35	2.1 - 5.7	
SRGS-M6	M6			10	12	16	20	25	30	40	50	10.5	3.3	SRGB-56	SRD-6.35	3.2 - 10
SRGS-M8	M8					16	20	25	30	40	50	14.0	4.4	SRGB-8	SRD-6.35	8.2 - 19

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	
SRGS-M3	540	540	550	580	610	680					10
SRGS-M4	560	560	580	600	630	730	770	840	940		10
SRGS-M5			770	800	860	940	1,010	1,110	1,360		10
SRGS-M6			920	930	1,030	1,130	1,280	1,360	1,620	2,030	10
SRGS-M8					930	1,040	1,160	1,290	1,450	1,750	5

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147


● **SRGB** 専用ビット

単位: mm


品番	価格/袋*1 (円)	L	B	質量 (g)	1袋入り数
SRGB-3	2,820	32	6.35	6	1
SRGB-4	2,820	32	6.35	7.1	1
SRGB-56	2,820	32	6.35	7.5	1
SRGB-8	2,820	32	6.35	8.2	1

*1: 1袋あたりの価格です。

 SRGB-3



SRGB-4 SRGB-56 SRGB-8

 


● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	L	B	質量 (g)	1袋入り数
SRD-6.35	3,010	210	6.35	98	1

*1: 1袋あたりの価格です。

SRD

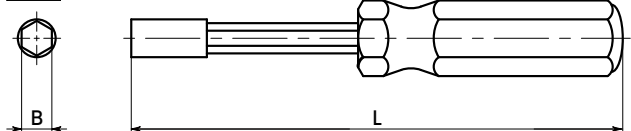

1 バラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱落防止加工 → P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金