


SPE-R 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きテーパスクリュープラグ)

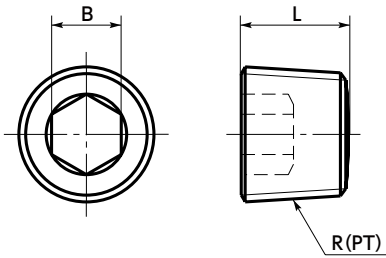

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品



- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.2053

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ



SPE-R	
本体	PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番 1	価格/袋*1 (円)	R(PT) ねじの呼び	L	B	質量(g)	1袋入り数
SPE-1-R	1,670	R1/8	8	5	0.45	5
SPE-2-R	2,280	R1/4	11	6	1.1	5
SPE-3-R	2,580	R3/8	12	8	2.1	5

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.2147

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SPE-2-R



袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.2147

1 パラ売り ➡ P.2147 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 対応可・別料金	ねじカット ➡ P.2149 対応不可	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	脱落防止加工 ➡ P.2151 対応不可
----------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

特殊ねじ (e-nedzi.com)
 真空装置用ねじ
 低頭・小頭ねじ
 機能性ステンレスねじ
 チタニウムねじ
 特殊材質ねじ
 耐薬品ねじ
 特殊表面処理ねじ
 微細ねじ
 脱落防止ねじ・全ねじ
 DZUSロックワッシャーねじ
 固定・位置決めねじ
 インデネジ
 いたずら防止ねじ
 ヘキサゴビュラねじ
 プラグ
 オイルレベルウインドウ
 樹脂ねじ
 座金・ゆるみ止め