


# SPA-F 樹脂ねじ (RENY / 十字穴付き皿小ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高強度

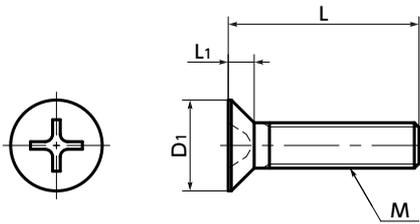

● 材質・仕上げ



SPA-F	
本体	RENY*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイボリ)
耐熱温度*2	105℃

\*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。  
 \*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.2053

● 用途

電気・電子機器 / 冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止 / 海洋機器 / メッキ設備 / 自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
			1	2	3	4	5	6	7					
SPA-M2-F	M2	6 8 10								4	1.2	303	0.1	0.038 - 0.053
SPA-M3-F	M3	5 6 8 10 12 15								6	1.75	635	0.39	0.1 - 0.19
SPA-M4-F	M4	6 8 10 12 15 20								8	2.3	1470	0.79	0.22 - 0.45
SPA-M5-F	M5	10 12 15 20								10	2.8	2450	1.77	0.52 - 0.76
SPA-M6-F	M6	10 12 15 20								12	3.4	3140	2.94	0.83 - 1.2
SPA-M8-F	M8	15 20 25 30								16	4.4	5100	7.85	2.1 - 3.1

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	5	6	8	10	12	15	20	25	30		
SPA-M2-F		450	450	500							50
SPA-M3-F	450	450	450	500	550	750					50
SPA-M4-F		550	600	600	750	1,000	1,100				50
SPA-M5-F				340	420	500	600				20
SPA-M6-F				700	740	820	920				20
SPA-M8-F						620	660	770	890		10

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.2147

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## SPA - M5 - 20 - F

商品記号 **1** **2** 商品記号  
 袋単位でご注文ください。  
 1本からご注文できます。➡ P.2147

<b>1</b> パラ売り ➡ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	脱落防止加工 ➡ P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可

特殊ねじ (e-nedzi.com)  
 真空装置用ねじ  
 低頭・小頭ねじ  
 機能性ステンレスねじ  
 チタンねじ  
 特殊材質ねじ  
 耐薬品ねじ  
 特殊表面処理ねじ  
 微細ねじ  
 脱落防止ねじ・全ねじ  
 DZUSロックアタケスクリ  
 固定・位置決めねじ  
 インチねじ  
 いたずら防止ねじ  
 ヘキサゴナルねじ  
 プラグ  
 オイルレベルウインドウ  
 樹脂ねじ  
 座金・ゆるみ止め