


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ ステンレスねじ 機能性ねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ DZUS(クイック)位置決めねじ 固定・インチねじ いたすら防止ねじ ハンカロボユラねじ フランねじ ネイルヘッドねじ 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

SPA-H 樹脂ねじ (RENY / 六角ボルト)

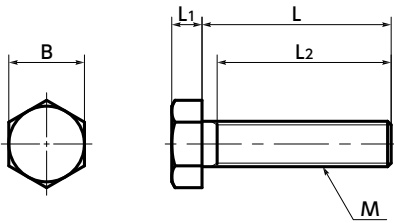

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高強度



● 材質・仕上げ



	SPA-H
本体	RENY*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイポリ)
耐熱温度*2	105℃

- *1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。
- *2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.2053
- 用途

電気・電子機器 / 冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止 / 海洋機器 / メッキ設備 / 自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

単位: mm

品番	M	L								B	L1	L2*1	引張破断荷重*2 (N)	ねじり破断トルク*2 (N・m)	質量 (g)	
SPA-M5-H	M5			15	20	25	30			8	3.5	全ねじ	2450	1.77	0.72 - 1.1	
SPA-M6-H	M6	10	12	15	20	25	30	35	40	10	4	全ねじ	3140	2.94	0.95 - 2.1	
SPA-M8-H	M8			15	20	25	30	35	40	50	13	5.5	27(L=50)	5100	7.85	2.3 - 4.8
SPA-M10-H	M10					25	30	35	40	50	17	7	27(L=50)	6900	12.75	5.6 - 8.3

- *1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。
- *2: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	10	12	15	20	25	30	35	40	50		
SPA-M5-H			500	600	840	1,440					20
SPA-M6-H	350	380	410	460	490	590	980	1,390			10
SPA-M8-H			620	660	770	890	1,150	1,200	1,850		10
SPA-M10-H					760	800	810	870	1,270		5

- *1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPA - M5 - 30 - H

商品記号 **1** **2** 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

1 バラ売り → P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	脱落防止加工 → P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可