


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱落防止ねじ・DZUS(クイックフックシステム)位置決めねじ インチねじ いたすら防止ねじ ハンサロピュラねじ フラグ ネイルヘッド ウェルボック 樹脂ねじ ゆるみ止め

SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐熱 耐薬品

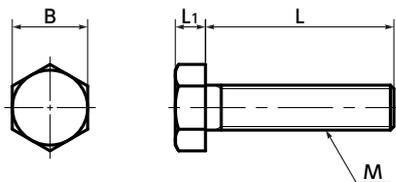

- PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスチックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.2053
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

● 材質・仕上げ



SPT-H	
本体	PTFE(四ふつ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2	260℃

- *1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
- *2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M	L										B	L1	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)	
		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50					60
SPT-M3-H	M3	6	8	10	12	16	20						5.5	2	45	0.18 - 0.35
SPT-M4-H	M4		8	10	12	16	20	25					7	2.8	79	0.41 - 0.77
SPT-M5-H	M5			10	12	16	20	25	30				8	3.5	128	0.74 - 1.4
SPT-M6-H	M6			10	12	16	20	25	30	40			10	4	181	1.2 - 2.6
SPT-M8-H	M8					16	20	25	30	40	50		13	5.5	329	3 - 6
SPT-M10-H	M10						20	25	30	40			17	7	522	6.3 - 9
SPT-M12-H	M12							25	30	40	50	60	19	8	759	10 - 17

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数	
	L												
	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60		
SPT-M3-H	830	870	950	960	1,010	1,080							1
SPT-M4-H		890	960	980	1,020	1,100	1,150						1
SPT-M5-H			870	910	980	1,020	1,130	1,190					1
SPT-M6-H			980	920	970	1,040	1,110	1,170	1,290				1
SPT-M8-H					1,100	1,190	1,280	1,380	1,510	1,640			1
SPT-M10-H						1,300	1,380	1,500	1,650				1
SPT-M12-H							1,550	1,690	1,880	2,130	2,320		1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPT-M8-40-H

商品記号 **1** **2** 商品記号

1 バラ売り → P.2147 本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応可・別料金	ねじカット → P.2149 対応可・別料金	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	脱落防止加工 → P.2151 対応不可
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------