


SPC-N/SPC-W 樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download

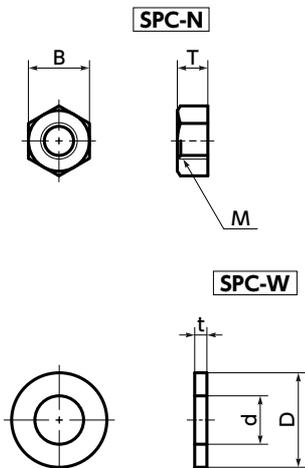

- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.2053

● 用途

電気・電子機器 / 自動車

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPC-N / SPC-W
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

SPC-N 六角ナット

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	B	T	質量 (g)	1袋入り数
SPC-M2-N	1,450	M2	4	1.6	0.019	50
SPC-M3-N	400	M3	5.5	2.4	0.052	50
SPC-M4-N	400	M4	7	3.2	0.12	50
SPC-M5-N	600	M5	8	4	0.18	50
SPC-M6-N	260	M6	10	5	0.37	20

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.2147

SPC-W ワッシャ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	d	D	t	呼び	質量 (g)	1袋入り数
SPC-2-W	300	2.1	4	0.5	2	0.0055	100
SPC-3-W	300	3.3	8	0.8	3	0.04	100
SPC-4-W	300	4.5	10	0.8	4	0.06	100
SPC-5-W	400	5.5	12	0.8	5	0.086	100
SPC-6-W	250	6.5	13	1	6	0.12	50

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.2147

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPC-M4-N



袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.2147

1 パラ売り ➡ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	脱落防止加工 ➡ P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可

特殊ねじ (e-nedzi.com)
真空装置用ねじ
低頭・小頭ねじ
機能性ステンレスねじ
チタンねじ
特殊材質ねじ
耐薬品ねじ
特殊表面処理ねじ
微細ねじ
脱落防止ねじ 全ねじ
DZUSロックアグレスアグ
固定・位置決めねじ
インデチねじ
いたずら防止ねじ
ヘキサロピコねじ
プラグ
オイルレベルウインドウ
樹脂ねじ
座金・ゆるみ止め