

Q-ロックエレメント ブッシュ (嵩上げ空圧式、油圧式)

Q-LOCK ELEMENTS PAT.P No.E-9659C

RoHS対応

サイズ追加



ERON®



材質 SCM440

熱処理 焼入HRC55

- Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。
- 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。

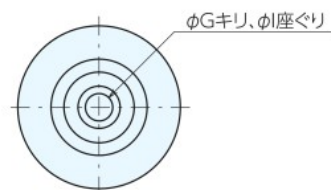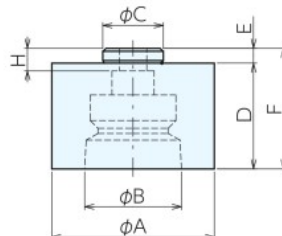


仕様・価格表

* 標準在庫品



タイプ	オーダーNo.	No.	A	B	C _{-0.016} ⁰	D	E	F	G	H	I	質量g	価格
ロケート ブッシュ	* 125767	QLA19KRB	45	19.0	16	23	5	28	6.6	5.0	11.0	0.25	22,000
	* 125768	QLA26KRB	58	26.0	20	30	5	35	9.0	5.0	14.0	0.60	25,100
	* 125769	QLA32KRB	72	32.0	20	40	5	45	11.0	9.0	17.5	1.10	31,900
	* 129635	QLA40KRB	88	40.0	25	50	5	55	14.0	11.5	20.0	2.10	34,800
	* 129636	QLA48KRB	105	48.0	30	60	5	65	18.0	12.0	26.0	3.50	42,000
クランプ プッシュ	* 125770	QLA19KCB	45	19.5	16	23	5	28	6.6	5.0	11.0	0.25	21,500
	* 125771	QLA26KCB	58	26.5	20	30	5	35	9.0	5.0	14.0	0.60	24,500
	* 125772	QLA32KCB	72	32.5	20	40	5	45	11.0	9.0	17.5	1.10	31,400
	* 129637	QLA40KCB	88	40.5	25	50	5	55	14.0	11.5	20.0	2.10	34,100
	* 129638	QLA48KCB	105	48.5	30	60	5	65	18.0	12.0	26.0	3.50	41,000

取付加工寸法

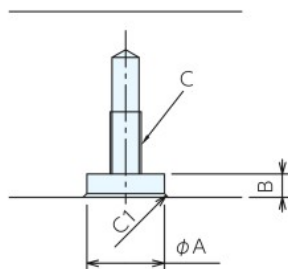

No.	A ₀ ^{+0.01}	B	C
QLA19K*B	16	6	M 6×深さ12
QLA26K*B	20	6	M 8×深さ16
QLA32K*B	20	6	M10×深さ20
QLA40K*B	25	6	M12×深さ24
QLA48K*B	30	6	M16×深さ32

使用例

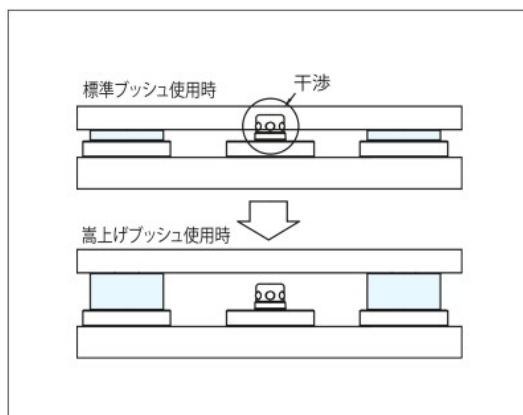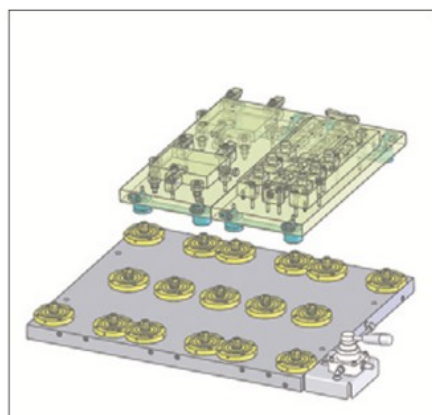

交換治具の大きさを数種類兼用し、ワークサイズやロット変更に対応