


Q-ロック内蔵プレート(T溝)



RoHS対応

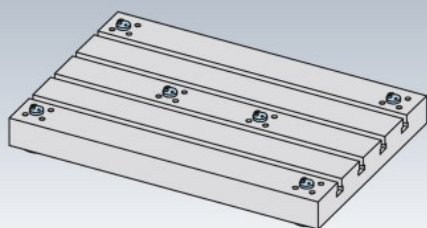

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659X



- 材質 プレート：FC250 Qロックエレメント：SCM440
- 熱処理 プレート：焼鈍 Qロックエレメント：焼入(HRC55)
- 表面処理 Qロックエレメント：無電解メッキ
- Qロック内蔵ネジテーブル専用のT溝取付プレートです。
- 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

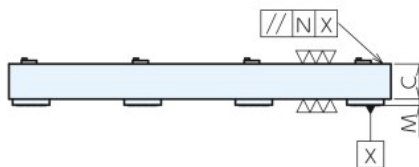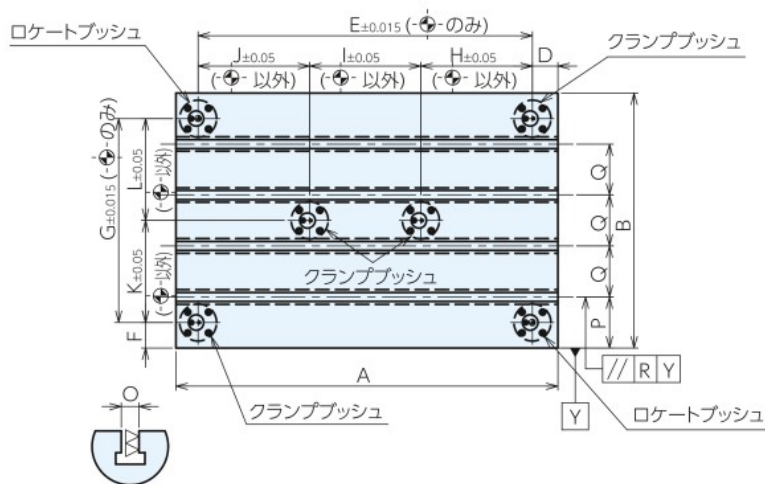

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
122179	MCQ0540-T	500	400	55	40	420	40	320	210	-	210
122180	MCQ0640-T	600	400	55	37.5	525	40	320	175	175	175
122181	MCQ1060-T	1000	600	70	65	840	60	480	290	290	290

No.	K	L	M	N	O	P	Q	R	T溝本数	ロケットブッシュ	クラмпブッシュ	質量kg	価格
MCQ0540-T	160	160	10	0.02	14	80	80	0.05	4	QLT26RB	QLT26CB	67	440,000
MCQ0640-T	160	160	10	0.02	14	80	80	0.05	4	QLT26RB	QLT26CB	83	545,000
MCQ1060-T	240	240	15	0.02	18	120	120	0.05	4	QLT40RB	QLT40CB	261	915,000