

Q-ロック内蔵2面イケール

RoHS対応




MC TOOLING BLOCKS WITH Q-LOCK ELEMENTS PAT.P No.E-9659




	本体	Q-ロック エレメント	ハイト シリンダー	ラフ ガイド	下面 ラフガイド	スペー サー
材質	FC250	SCM440	SCM420	MC ナイロン	MC ナイロン	S45C
熱処理	焼鈍	焼入 (HRC55)	焼入 (HRC55)	-	-	-
表面処理	塗装 (黒皮部)	無電解 メッキ	黒染め	-	-	-
付属品	アイボルト、天蓋					

- プレート取付タイプの2面イケールです。
- 適合ブッシュとの組み合わせにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
- E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は、5 μ mです。

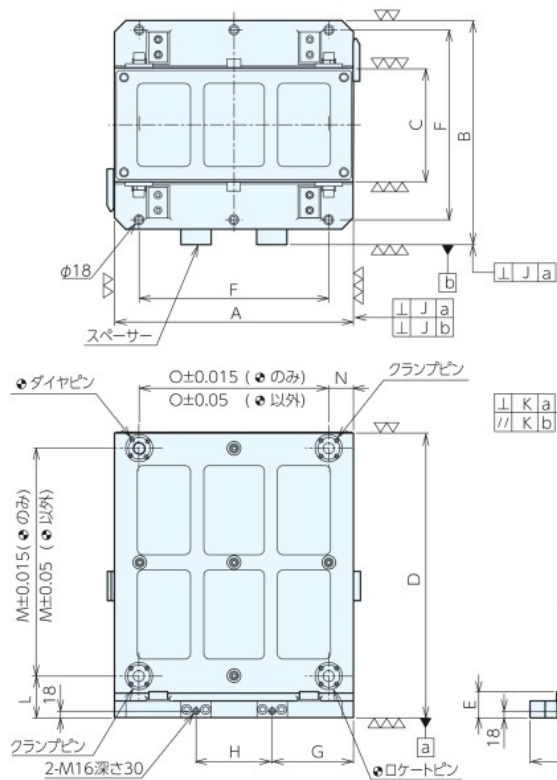

TBQ400TSは、スペーサーがありません。

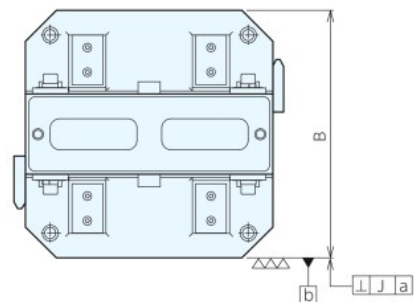

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	取付穴径	取付穴数	G	H	I
983083	TBQ400TS	400	400	130	550	64	320	ϕ 18	4	145	110	225
968870	TBQ500TS	500	475	200	650	69	400	ϕ 18	4	175	150	275
968871	TBQ630TS	630	590	300	750	69	500	ϕ 18	6	215	200	340

No.	J	K	L	M	N	O	ロケートピン	ダイヤピン	クランプピン	質量kg	価格
TBQ400TS	0.01/500	0.02/500	115	400	40	320	QLT26RP	QLT26DP	QLT26CP	126	665,000
TBQ500TS	0.01/500	0.02/500	110	500	50	400	QLT26RP	QLT26DP	QLT26CP	195	820,000
TBQ630TS	0.01/500	0.02/500	110	600	65	500	QLT32RP	QLT32DP	QLT32CP	315	1,080,000

※お客様の仕様に合わせて特殊品も承ります。

ご希望の寸法及び、重量をご指定ください。

パレットサイズ	C	D	質量kg