

# スクリュークイックダウンクランプ2

DOWN HOLD SCREW QUICK CLAMPS No.E-9776

RoHS対応



フラット


キズ防止

グリップ

材質 SCM440

熱処理 本体：焼入 HRC30 ± 3 ジョー：焼入 HRC50 ± 3

表面処理 黒染め

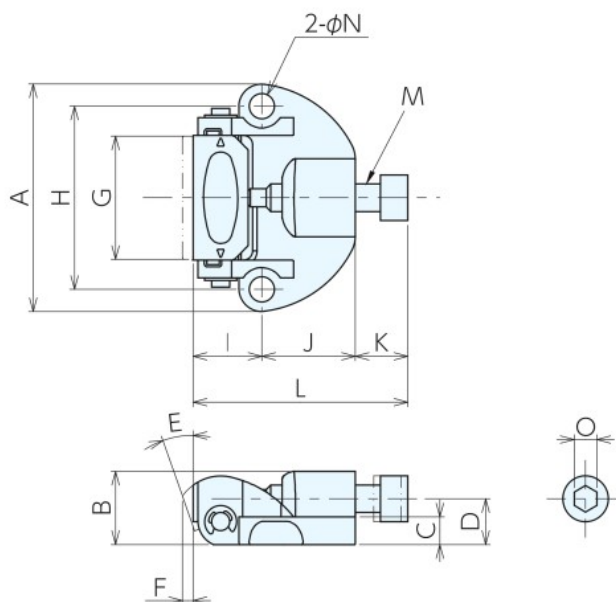

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

| オーダーNo.  | No.     | ジョウタイプ | A  | B    | C | D    | E   | F   | G  | H  | I    | J    | K    | L    |
|----------|---------|--------|----|------|---|------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|
| * 125674 | SC08-FJ | フラット   | 50 | 16   | 6 | 10   | 19° | 2   | 27 | 40 | 15   | 20.5 | 11.5 | 47   |
| * 125675 | SC12-FJ | フラット   | 62 | 22.5 | 8 | 15.5 | 12° | 3   | 35 | 50 | 18   | 26.5 | 14.5 | 59   |
| * 125676 | SC08-KJ | キズ防止   | 50 | 16   | 6 | 10   | 19° | 1.5 | 27 | 40 | 16.5 | 20.5 | 11.5 | 48.5 |
| * 125677 | SC12-KJ | キズ防止   | 62 | 22.5 | 8 | 15.5 | 12° | 2   | 35 | 50 | 20.5 | 26.5 | 15.5 | 62.5 |
| * 125678 | SC08-GJ | グリップ   | 50 | 16   | 6 | 10   | 19° | 2   | 27 | 40 | 15   | 20.5 | 11.5 | 47.5 |
| * 125679 | SC12-GJ | グリップ   | 62 | 22.5 | 8 | 15.5 | 12° | 2.5 | 35 | 50 | 18   | 26.5 | 14.5 | 59   |

| No.     | M(並目)    | N        | O | 適合取付ボルト(別売) | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 KN | 重量kg | 価格     |
|---------|----------|----------|---|-------------|-------------|----------|------|--------|
| SC08-FJ | M6×P1    | 5.5(M5用) | 5 | M5×12       | 10          | 7.5      | 0.1  | 12,600 |
| SC12-FJ | M8×P1.25 | 6.5(M6用) | 6 | M6×16       | 20          | 12       | 0.2  | 13,400 |
| SC08-KJ | M6×P1    | 5.5(M5用) | 5 | M5×12       | 10          | 7.5      | 0.1  | 12,800 |
| SC12-KJ | M8×P1.25 | 6.5(M6用) | 6 | M6×16       | 20          | 12       | 0.2  | 13,700 |
| SC08-GJ | M6×P1    | 5.5(M5用) | 5 | M5×12       | 10          | 7.5      | 0.1  | 12,800 |
| SC12-GJ | M8×P1.25 | 6.5(M6用) | 6 | M6×16       | 20          | 12       | 0.2  | 13,700 |