

# フックキャッチ961

RoHS対応

NEW

ERON® KUKAMET


BASES FOR TOGGLE HOOK CLAMPS 961 No.E-1186



材質 961:SM490 S961:SUS304

表面処理 961:亜鉛メッキ

●トグルフックランプ411の受け側です。

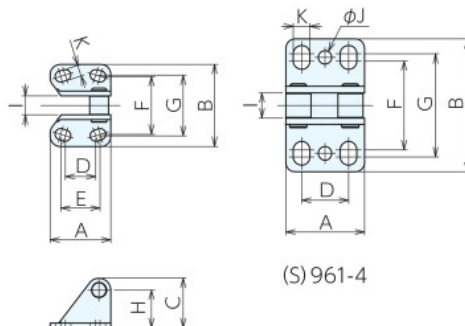

詳細寸法等の最終確認は WEB サイトの CAD データでご確認ください。

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダー No.	No.	適合機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量g	価格
* 130316	961-2	411-2	31	47	31.5	12	18	30.5	34.5	26	10	-	6	50	850
* 130317	961-3	411-3	38.5	52	31.5	19	25	36.5	38	24	12	-	7	50	950
* 130318	961-4	411-4	50	84	49	30	-	56	65	40	16	8.5	10.5	210	1,100
* 130246	S961-2	S411-2	31	47	31.5	12	18	30.5	34.5	26	10	-	6	50	2,200
* 130247	S961-3	S411-3	38.5	52	31.5	19	25	36.5	38	24	12	-	7	50	2,300
* 130248	S961-4	S411-4	50	84	49	30	-	56	65	40	16	8.5	10.5	210	2,800

# C字フック150

RoHS対応

NEW

ERON® KUKAMET


C HOOK 150 No.E-1193



材質 150:SM490 S150:SUS304

表面処理 150:亜鉛メッキ

●トグルフックランプ411のC字フックです。

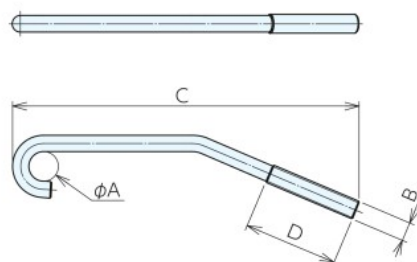

詳細寸法等の最終確認は WEB サイトの CAD データでご確認ください。

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダー No.	No.	適合機種	A	B	C	D	質量g	価格
* 130348	150-69	411-2・412-2	9	M 6×1.0	117	35	20	700
* 130349	150-13	411-3・412-3	12.5	M 8×1.25	147	40	50	800
* 130350	150-44	411-4・412-4	16	M10×1.5	197	55	100	1,000
* 130260	S150-69	S411-2	9	M 6×1.0	117	35	20	1,500
* 130261	S150-13	S411-3	12.5	M 8×1.25	147	40	50	2,000
* 130262	S150-44	S411-4	16	M10×1.5	197	55	100	2,300