

# トグルフッククランプS321



TOGGLE HOOK CLAMPS S321 No.E-1151

RoHS対応 **NEW**

**ERON** KUKAMET



材質 SUS304  
付属品 フックキャッチ

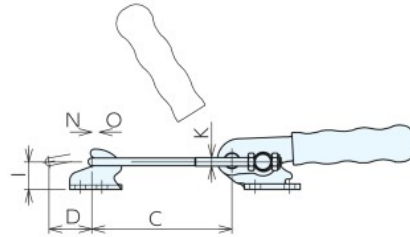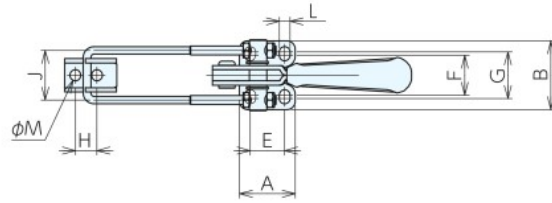

詳細寸法等の最終確認はWEBサイトのCADデータでご確認ください。

## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>S321-1</b>	26	32	25 ~ 65	20	16	18.5	21.5	10	12.5	23	M4 × 0.7	5	5

## ■仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダー No.	No.	締付力 kN	保持力 kN	全長×全高	質量kg	価格
		O	P			
* <b>130162</b>	<b>S321-1</b>	1	1.5	165×35	0.12	<b>6,400</b>

## ■参照ページ



治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプイングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具