

ミニフラットクランプ

RoHS対応




MINI FLAT CLAMPS No.E-9313



材質 S45C 熱処理 焼入 表面処理 黒染め

- 薄物のクランプに適しています。
- 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。

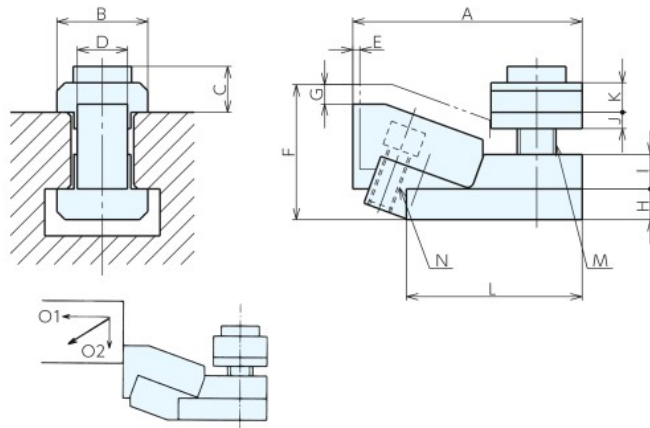


仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	締付力kN		A	B	C	D	E	F	G
			O1	O2							
* 905101	MNF12	12	5	0.6	52	18	11	11	1.8	26	5
* 905102	MNF14	14	5.5	0.7	55	22	11	11	1.8	28	5
* 905103	MNF16	16	8	0.9	68	25	15	15	2.5	34	6
* 905104	MNF18	18	9	1.0	71	28	14	15	2.5	35.5	6
* 905105	MNF22	22	16	1.9	90	35	19.5	20	3.5	47	9

No.	H	I	J	K	L	M(並目)	N(並目)	質量kg	価格
MNF12	6.5	7	3	7	28	M 8×1.25	M5×0.8	0.14	18,300
MNF14	8	8	4	8	35.2	M 8×1.25	M5×0.8	0.28	20,400
MNF16	8.5	9	5	9	40	M12×1.75	M6×1.0	0.32	23,000
MNF18	9.5	10.5	5	9	54	M12×1.75	M6×1.0	0.34	23,900
MNF22	13.5	14.5	5	13.5	56.5	M16×2	M8×1.25	0.74	35,900

使用例

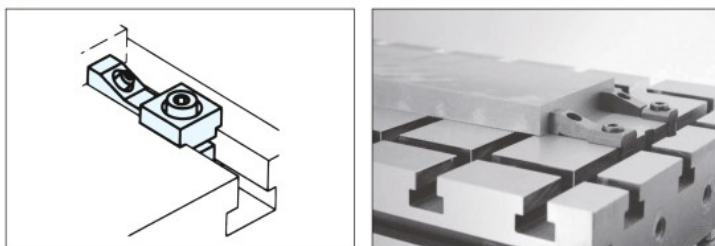

治具取付システム
(Q-ロックス)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具