


# バープレート (T溝タイプ) RoHS対応

T-SLOTTED BAR PLATES No.E-9315

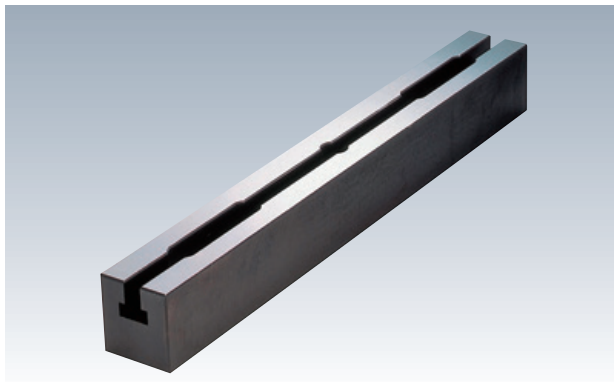


材質 S50C

熱処理 焼入 HRC50<sup>+5</sup>

表面処理 黒染め


▽▽ [▽ .▽▽▽]

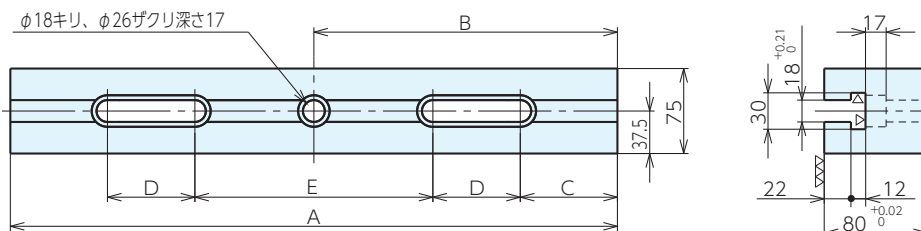

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	質量kg	価格
905183	BAP 500	500	250	100	40	220	19.5	118,000
905184	BAP 650	650	325	125	50	300	25.5	141,000
905185	BAP 750	750	375	125	50	400	29.6	164,000
905186	BAP1000	1000	500	225	50	450	39.8	200,000
905187	BAP1200	1200	600	250	50	600	48.0	246,000

## 使用例

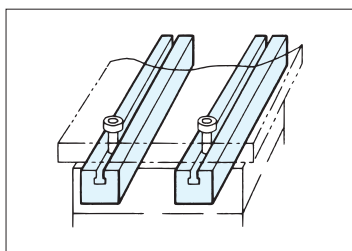

治具取組システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具