

ロケーティングピンA型

RoHS対応



LOCATING PINS (TYPE A) No.E-9601




材質 BS.970 Gr.080M15


熱処理 焼入 (セルフカット品:HRC45~50、仕上品:HRC50~60)

表面処理 黒染め

- 外径A及びBはユーザー様にて許容差に合わせて加工して下さい。(セルフカット品)
- 外径A及びB研削仕上(仕上品)

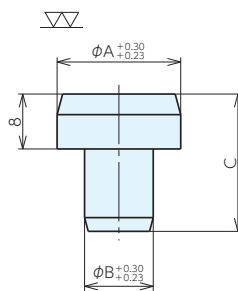

セルフカット品

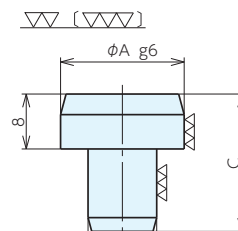

仕上品

仕様・価格表(セルフカット品)

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A ^{+0.30} / _{+0.23}	B ^{+0.30} / _{+0.23}	C	質量g	価格
* 914789	LP201A	8	6	16	6	1,880
* 914790	LP202A	10	6	16	7	1,880
* 914791	LP203A	12	8	18	14	1,880
* 914792	LP204A	14	8	18	14	2,070
* 914793	LP205A	15	10	20	21	2,070
* 914794	LP206A	16	10	20	21	2,340
* 914795	LP207A	18	10	20	25	2,490
* 914796	LP208A	20	12	24	35	2,780
* 914797	LP209A	22	12	24	39	2,900
* 914798	LP210A	24	12	24	45	3,160
* 914799	LP211A	25	12	24	43	3,620

仕様・価格表(仕上品)

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A _{g6}	Aの許容差	B _{p6}	Bの許容差	C	質量g	価格
* 939110	LP251A	8	-0.005 -0.014	6	+0.020 +0.012	16	6	3,950
* 939111	LP252A	10	-0.005 -0.014	6	+0.020 +0.012	16	7	3,950
* 939112	LP253A	12	-0.006 -0.017	8	+0.024 +0.015	18	14	3,950
* 939113	LP254A	14	-0.006 -0.017	8	+0.024 +0.015	18	14	4,430
* 939114	LP255A	15	-0.006 -0.017	10	+0.024 +0.015	20	21	4,430
* 939115	LP256A	16	-0.006 -0.017	10	+0.024 +0.015	20	21	4,580
* 939116	LP257A	18	-0.006 -0.017	10	+0.024 +0.015	20	25	4,640
* 939117	LP258A	20	-0.007 -0.020	12	+0.029 +0.018	24	35	4,850
* 939118	LP259A	22	-0.007 -0.020	12	+0.029 +0.018	24	39	4,850
* 939120	LP261A	25	-0.007 -0.020	12	+0.029 +0.018	24	43	5,550

使用例

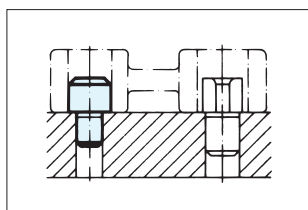

治具取組システム
ローロック

治具ベース

ロケーティング
エレメント

クランプユニット

クランプ部品

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具