

フランジ付ロケートピン

RoHS対応



LOCATING PINS No.E-9763

治具取組システム
（Q-ロケット）

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

フランジングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具




PFRタイプ

PFD(S)タイプ


材質 SCM440 熱処理 焼入 HRC50 ± 5
表面処理 黒染め

- フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
- スタンダードな先端テーパ形状です。
- ダイヤピンは、ダイヤの向きを選ぶことができます。
(PFD・PFDSタイプ)


▽ [▽▽, ▽▽▽]
PFRタイプ

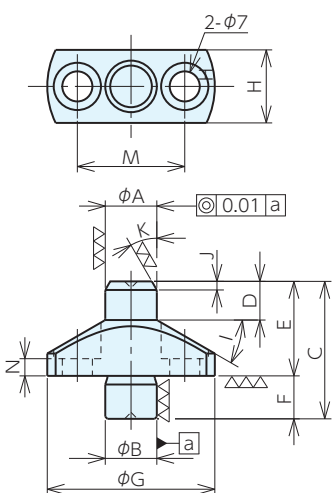

PFDタイプ

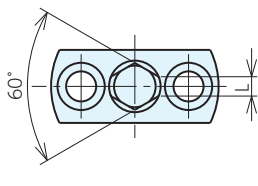

PFDSタイプ

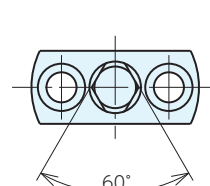

■サイズ表

No.	A ^{h6}	B ^{h5}	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PF(R,D,DS)0612-22	6	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	2.4	25	4
PF(R,D,DS)0612-27	6	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	2.4	25	4
PF(R,D,DS)0812-22	8	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	3.2	25	4
PF(R,D,DS)0812-27	8	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	3.2	25	4
PF(R,D,DS)1012-22	10	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.0	25	4
PF(R,D,DS)1012-27	10	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.0	25	4
PF(R,D,DS)1212-22	12	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1212-27	12	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1312-22	13	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1312-27	13	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4

■仕様・価格表

* 標準在庫品

PFR(丸ピン)				PFD(ダイヤピン)				PFDS(ダイヤピン)			
オーダーNo.	No.	質量g	価格	オーダーNo.	No.	質量g	価格	オーダーNo.	No.	質量g	価格
* 955505	PFR0612-22	47	5,550	* 955536	PFD0612-22	47	6,500	* 955567	PFDS0612-22	47	7,700
* 955506	PFR0612-27	64	5,700	* 955537	PFD0612-27	64	6,550	* 955568	PFDS0612-27	64	7,750
* 955509	PFR0812-22	48	5,750	* 955540	PFD0812-22	48	6,500	* 955569	PFDS0812-22	48	7,700
* 955510	PFR0812-27	65	5,800	* 955541	PFD0812-27	65	6,550	* 955570	PFDS0812-27	65	7,750
* 955514	PFR1012-22	52	5,800	* 955545	PFD1012-22	51	6,600	* 955571	PFDS1012-22	51	7,800
* 955515	PFR1012-27	68	5,850	* 955546	PFD1012-27	67	6,650	* 955572	PFDS1012-27	67	7,850
* 955519	PFR1212-22	56	5,800	* 955550	PFD1212-22	54	6,700	* 955573	PFDS1212-22	54	7,950
* 955520	PFR1212-27	72	5,950	* 955551	PFD1212-27	72	6,800	* 955574	PFDS1212-27	72	8,000
* 955522	PFR1312-22	58	5,950	* 955553	PFD1312-22	56	6,700	* 955575	PFDS1312-22	56	7,950
* 955523	PFR1312-27	75	6,100	* 955554	PFD1312-27	74	6,800	* 955576	PFDS1312-27	74	8,000