

# スイングクランプジョイントS型


RoHS対応



JOINTS FOR SWING CLAMPS <TYPE S> No.E-9317SJ



材質	熱処理	表面処理
S45C	焼入	黒染め

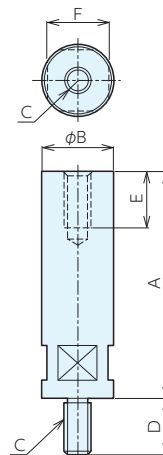


## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C(並目)	D	E	F	質量kg	価格
* 930156	SJ08025A	25	21	M 8×1.25	15	18	17	0.06	1,370
* 930157	SJ08035A	35	21	M 8×1.25	15	18	17	0.09	1,460
* 930158	SJ08045A	45	21	M 8×1.25	15	18	17	0.11	1,640
* 930159	SJ08055A	55	21	M 8×1.25	15	18	17	0.14	1,740
* 914854	SJ12060A	60	32	M12×1.75	25	25	27	0.39	2,050
* 914855	SJ12100A	100	32	M12×1.75	25	25	27	0.61	2,370
* 914856	SJ12150A	150	32	M12×1.75	25	25	27	0.95	2,840
* 914857	SJ12200A	200	32	M12×1.75	25	25	27	1.26	3,150
* 914858	SJ12060B	60	32	M16×2	25	30	27	0.39	2,050
* 914859	SJ12100B	100	32	M16×2	25	30	27	0.61	2,370
* 914860	SJ12150B	150	32	M16×2	25	30	27	0.95	2,870
* 914861	SJ12200B	200	32	M16×2	25	30	27	1.26	3,270
* 914862	SJ16060B	60	40	M16×2	25	30	36	0.60	2,530
* 914863	SJ16100B	100	40	M16×2	25	30	36	1.00	3,000
* 914864	SJ16150B	150	40	M16×2	25	30	36	1.50	4,250
* 914865	SJ16200B	200	40	M16×2	25	30	36	2.00	5,200

## 使用例

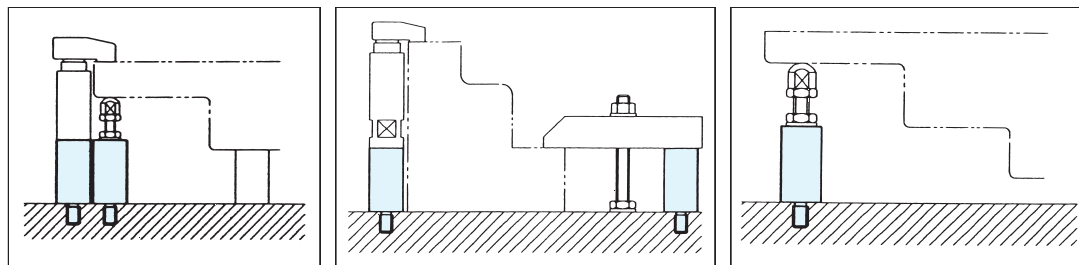

治具取付システム  
(クローロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具