


# スイングクランプB型

RoHS対応




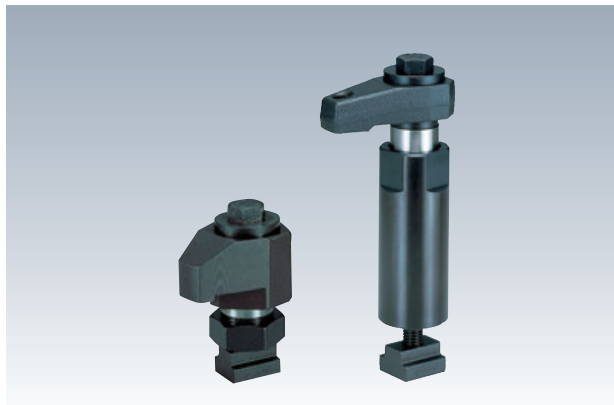


SWING CLAMPS <TYPE B> No.E-9317



部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	SCM420	焼入HRC60	黒染め
ホルダー	SCM420	焼入HRC57	-

付属品 TスロットナットTNM1412K 1個

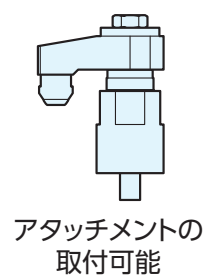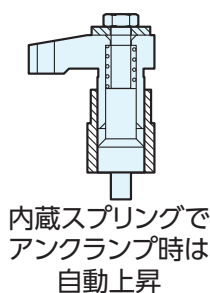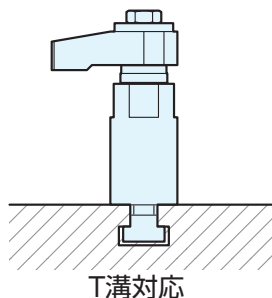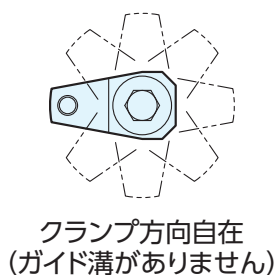

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	ねじ呼び (並目)	クランプ 距離	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 903494	EWN44300B	14	M12×1.75	40	25 - 30	40	10	0.66	32,300
* 903495	EWN40600B	14	M12×1.75	55	50 - 60	40	10	0.89	48,800
* 903496	EWN40105B	14	M12×1.75	55	70 - 105	40	10	1.1	51,500
* 903497	EWN40135B	14	M12×1.75	55	100 - 135	40	10	1.35	52,500
* 903498	EWN60135B	14	M12×1.75	67	101.5-136.5	40	10	2.7	64,000

治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具