

クサビクランプ ストッパー部

WEDGE CLAMPS PAT.P No.E-9460

RoHS対応



材質 S45C

熱処理 焼入HRC32

表面処理 黒染め

仕様・価格表

T溝・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
* 946757	KCH12TS-14	14	0.5	11,900
* 946758	KCH12TS-16	16	0.5	11,900
* 946759	KCH12TS-18	18	0.6	12,800
* 946760	KCH16TS-18	18	1.0	14,300
* 946761	KCH16TS-20	20	1.0	14,600
* 946762	KCH16TS-22	22	1.1	14,900

T溝・ステップタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
* 946763	KCL12TS-14	14	0.4	11,000
* 946764	KCL12TS-16	16	0.4	11,000
* 946765	KCL12TS-18	18	0.5	11,800
* 946766	KCL16TS-18	18	0.8	13,800
* 946767	KCL16TS-20	20	0.8	14,100
* 946768	KCL16TS-22	22	0.9	14,300

T溝・ユニバーサルタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
* 946769	KCHU12TS-14	14	0.8	25,800
* 946770	KCHU12TS-16	16	0.8	25,800
* 946771	KCHU12TS-18	18	0.9	26,600
* 946772	KCHU16TS-18	18	1.4	28,800
* 946773	KCHU16TS-20	20	1.4	29,300
* 946774	KCHU16TS-22	22	1.5	29,400

タップ穴・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
* 950549	KCH4MS	M 4×0.7	0.03	7,600
* 950550	KCH6MS	M 6×1.0	0.1	7,900
* 950551	KCH8MS	M 6×1.0 M 8×1.25	0.2	8,800
* 946787	KCH12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.4	10,300
* 946788	KCH16MS	M12×1.75 M16×2	0.8	12,300

タップ穴・ステップタイプ


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
* 946789	KCL12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.3	9,400
* 946790	KCL16MS	M12×1.75 M16×2	0.6	11,800

タップ穴・ユニバーサルタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
* 946791	KCHU12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.7	24,300
* 946792	KCHU16MS	M12×1.75 M16×2	1.2	26,900

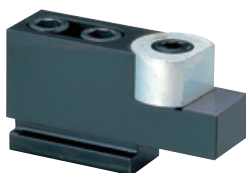

治具取付システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具