



# サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

CLAMPING SCREWS 6880 No.E-9493

RoHS対応

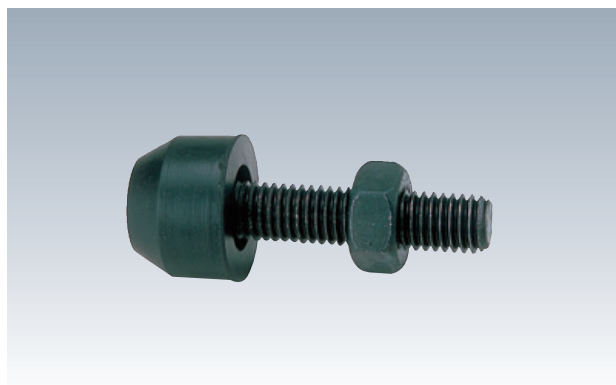

- ラバーキャップ付
- スクリュー強度区分:8.8

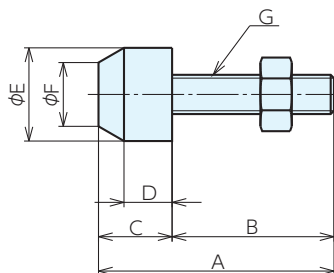

## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G
6880-01	28.5	20	8.5	5	11	6	M 4
6880- 2	35	23	12	8	15	10	M 6
6880- 3	50	35	15	9	19	13	M 8
6880- 7	70	50	20	13	26	19	M12
6880NI-01	27	18.5	8.5	5	11	6	M 4
6880NI- 2	35	23	12	8	15	10	M 6
6880NI- 3	48	33	15	9	19	13	M 8
6880NI- 7	68	48	20	13	26	19	M12

## ■仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ボルト径(並目)	適合機種	質量g	価格
* 916567	6880-01	M 4×0.7	6841-0・1	4	1,520
* 109497	6880- 2	M 6×1.0	6844-2	15	1,580
* 916568	6880- 3	M 8×1.25	6840S-3・6841-3・6842-3・6844-3・6850-3	26	1,660
* 916569	6880- 7	M12×1.75	6841-5・6842-5・7・6844-5・6850-5・7	82	2,100
* 950568	6880NI-01	M 4×0.7	6841NI-0	4	4,480
* 950569	6880NI- 2	M 6×1.0	6844NI-2	15	4,590
* 950570	6880NI- 3	M 8×1.25	6841NI-3・6844NI-3	26	4,770
* 950571	6880NI- 7	M12×1.75	6844NI-5	82	5,100

治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランピングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具