

# スイベルパット付ボルト


RoHS対応



SOCKET DRIVE SWIVEL SCREWS No.E-9408



材質 S45C 熱処理 スクリュー:焼入HRC30±5  
表面処理 スクリュー:黒染め スイベルパット:電気めっき

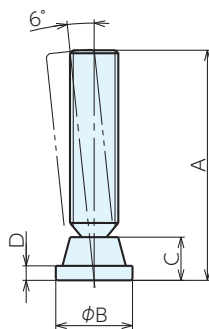

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品 1本価格

オーダーNo.	No.	ネジ径(並目)	A	B	C	D	E	質量g	価格
* 901116	SDM0101	M14×2	52.4	19	14.3	4	6	55	1,090
* 902703	SDM0102	M14×2	65.1	19	14.3	4	6	65	1,090
* 902704	SDM0103	M14×2	77.8	19	14.3	4	6	80	1,180
* 902705	SDM0201	M16×2	52.4	25	14.3	4.8	8	80	1,180
* 902706	SDM0202	M16×2	63.9	25	14.3	4.8	8	95	1,180
* 902707	SDM0203	M16×2	77.8	25	14.3	4.8	8	113	1,180
* 902708	SDM0301	M18×2.5	63.8	28	15.9	5.6	8	125	1,900
* 902709	SDM0302	M18×2.5	76.5	28	15.9	5.6	8	145	1,900
* 902710	SDM0303	M18×2.5	89.2	28	15.9	5.6	8	165	1,900

## 参照ページ



治具取付システム  
(Q) ロック

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具