


アルミジャッキ用アタッチメント

RoHS対応



PADS FOR ALUMINUM SCREW JACKS No.E-9676A

材質 A5056

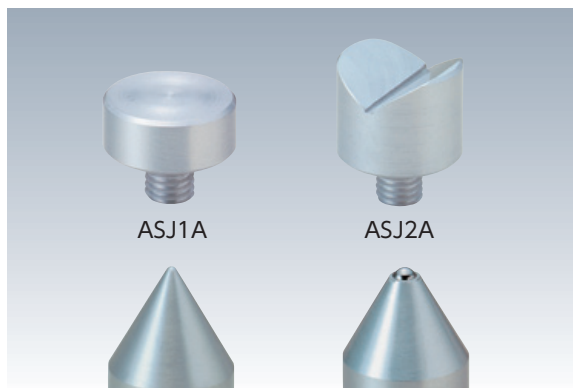

ASJ1A

ASJ2A



ASJ3A




ASJ4A




ASJ5A


ASJ1A

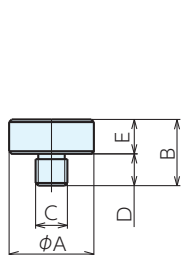


ASJ2A

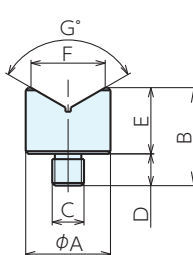


ASJ3A

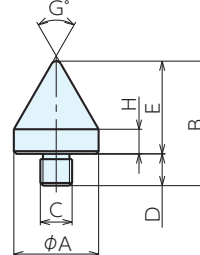

ASJ4A

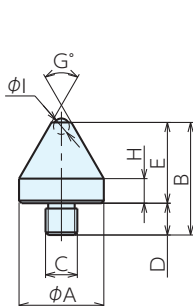

ASJ5A

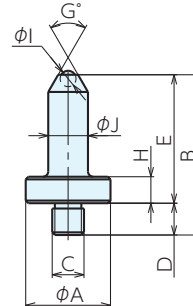

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C(並目)	D	E	F	G	H	I	J	質量g	価格
* 934470	ASJ1A	32	25	M12×1.75	12	13	-	-	-	-	-	30	990
* 934471	ASJ2A	32	37	M12×1.75	12	25	28	120	-	-	-	45	1,480
* 934472	ASJ3A	32	47	M12×1.75	12	35	-	60	9.2	-	-	40	1,180
* 934473	ASJ4A	32	44	M12×1.75	12	32	-	60	9	6	-	50	1,580
* 934474	ASJ5A	32	62	M12×1.75	12	50	-	60	10	6	15	40	1,680

参照ページ

アルミスクリュージャッキ



P.814 ▶

治具取付システム
(クローロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具