

ボールポイント六角棒レンチ

HEXAGONAL WRENCHES No.E-9768

RoHS対応

ERON® AMF®




材質 クロムバナジウム鋼

熱処理 焼入HRC55

表面処理 メッキ

- ボールポイントのため、30°まで倒して操作できます。
- ロングタイプであり、狭い場所での作業にも使用できます。

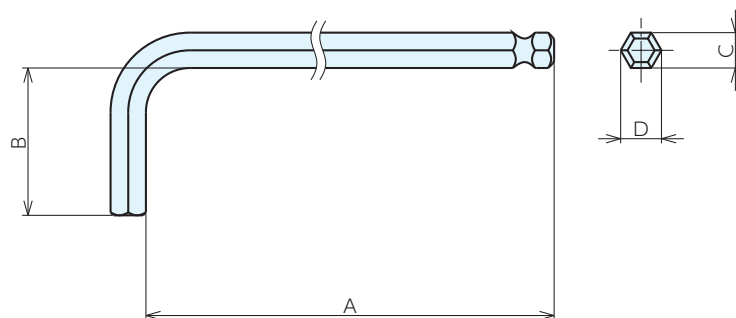

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	六角対辺	A	B	C	D	適合六角穴付ボルト	適合六角穴付止めネジ	質量g	価格
* 955655	HWB015	1.5	90	14	1.5	1.65	M1.6, M2	M 3	2	720
* 955656	HWB020	2	100	16	2	2.20	M 2.5	M 4	3	720
* 955657	HWB025	2.5	112	18	2.5	2.80	M 3	M 5	6	760
* 955658	HWB030	3	126	20	3	3.35	M 4	M 6	9	760
* 955659	HWB040	4	140	25	4	4.50	M 5	M 8	19	850
* 955660	HWB050	5	160	28	5	5.65	M 6	M10	34	1,190
* 955661	HWB060	6	180	32	6	6.80	M 8	M12, M14	54	1,240
* 955662	HWB080	8	200	36	8	7.00	M10	M16	110	2,110
* 955663	HWB100	10	224	40	10	11.35	M12	M18, M20	190	3,480
* 955664	HWB120	12	250	45	12	13.50	M14	M22, M24	295	4,350

使用例

