


# スプリングボールプランジャB型

RoHS対応

NBK®



SPRING BALL PLUNGERS TYPE B No.E-9550B

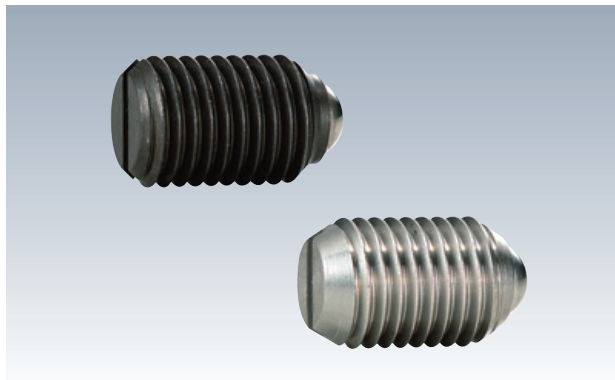

材質 熱処理 表面処理

No.	本体	ボール	スプリング
PBB	SUM22L 黒染め	SUJ2	SUS631J1
PBB-J		焼入 (HRC60~66)	
PBB-S	SUS303	SUS440	
PBB-SJ		焼入 (HRC54~60)	

- 耐熱度は、250℃までです。
- 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

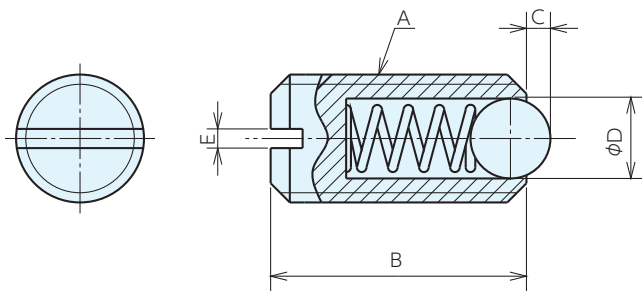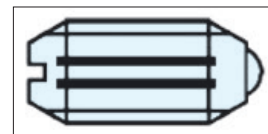

## ■サイズ表

No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g
PBB-02(S)	M 2×0.4	4	0.3	1	0.25	0.1
PBB-03(S)	M 3×0.5	7	0.4	1.5	0.4	0.3
PBB-04(S)	M 4×0.7	9	0.8	2.5	0.6	0.6
PBB-05(J,S,SJ)	M 5×0.8	12	0.9	3	0.8	0.9
PBB-06(J,S,SJ)	M 6×1.0	14	1	3.5	1	1.5
PBB-08(J,S,SJ)	M 8×1.25	16	1.5	4.5	1.2	3.5
PBB-10(J,S,SJ)	M10×1.5	19	2	6	1.5	7
PBB-12(J,S,SJ)	M12×1.75	22	2.5	8	2	10
PBB-16(J,S,SJ)	M16×2	24	3.5	10	2	23
PBB-20(J,S,SJ)	M20×2.5	30	4.5	12	2.5	45
PBB-24(J,S,SJ)	M24×3	34	5.5	15	3	73

## ■標準圧タイプ 仕様・価格表

\* 標準在庫品

荷重(N) min./max.	PBB				PBB-S			
	オーダーNo.	No.	単品価格		オーダーNo.	No.	単品価格	
			1~9個	10個以上			1~9個	10個以上
0.8 / 1.5	-	-	-	-	* 111565	PBB02S	930	840
3 / 4.5	* 962387	PBB03	220	200	* 962399	PBB03S	700	640
6 / 14.5	* 962388	PBB04	220	200	* 962400	PBB04S	700	640
8 / 14	* 962389	PBB05	220	200	* 962401	PBB05S	700	640
11 / 18	* 962390	PBB06	220	200	* 962402	PBB06S	700	640
18 / 31	* 962391	PBB08	300	260	* 962403	PBB08S	830	760
24 / 45	* 962392	PBB10	310	280	* 962404	PBB10S	940	860
26 / 49	* 962393	PBB12	460	410	* 962405	PBB12S	1,150	1,040
41 / 86	* 111555	PBB16	720	660	* 111566	PBB16S	1,470	1,320
56 / 111	* 111556	PBB20	1,150	1,040	* 111568	PBB20S	2,010	1,820
81 / 151	* 111557	PBB24	1,960	1,760	* 111569	PBB24S	3,630	3,270