

治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器


作業工具

# インサートノズル用チューブ

RoHS対応





INSERT NOZZLES No.E-9991

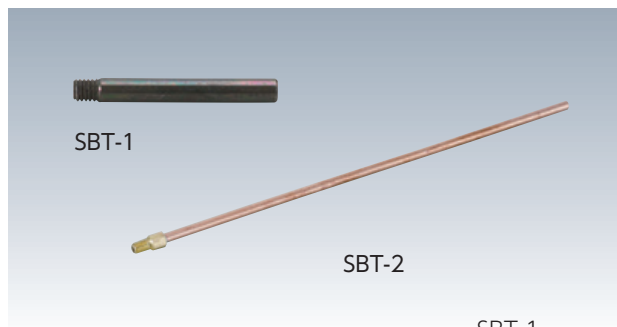

材質 SBT-1:真鍮 SBT-2 金具部:真鍮 チューブ:銅  
最大圧力 3MPa 耐熱温度 150℃

- ノズル先端がネジ式のTJ型・JB型・SB型・BE型・BB型・PM-ST型・液ダレ防止型に取り付けることができます。
- チューブの全長を短くすることができます。
- SBT-2は、チューブを曲げて使用することができます。

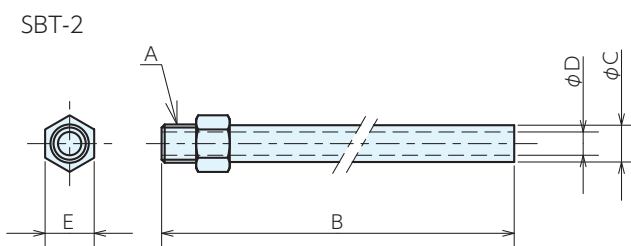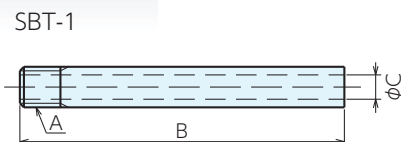

## 仕様・価格表

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	最大圧力 (MPa)	A (並目)	B	C	D	E	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
* 990258	SBT3.5-1	1	M3.5	30	2	-	-	1	1,210	1,080
* 970100	SBT4-1	1	M4	35	2	-	-	2	1,210	1,080
* 970101	SBT5-1	1	M5	40	3	-	-	4	1,270	1,140
* 970102	SBT6-1	1	M6	50	4	-	-	6	1,360	1,220
* 123197	SBT8-1	1	M8	55	5.5	-	-	12.5	1,870	1,680
* 990259	SBT3.5-2	3	M3.5	155.6	3.2	1.8	4.8	18	3,540	3,200
* 990260	SBT4-2	3	M4	155.6	3.2	1.8	4.8	19	2,910	2,380
* 990261	SBT5-2	3	M5	155.6	4.8	3	6.4	20	2,910	2,380
* 990262	SBT6-2	3	M6	155.6	4.8	3	6.4	10	2,910	2,620
* 123198	SBT8-2	3	M8	155.6	6.4	4.6	7.9	22.5	3,470	3,120

## 使用例

