
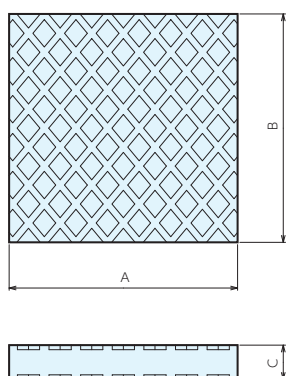


滑り止めプレート RoHS対応

VIBRATION ISOLATION RUBBER PLATE No.E-9925

NBK® Bilz

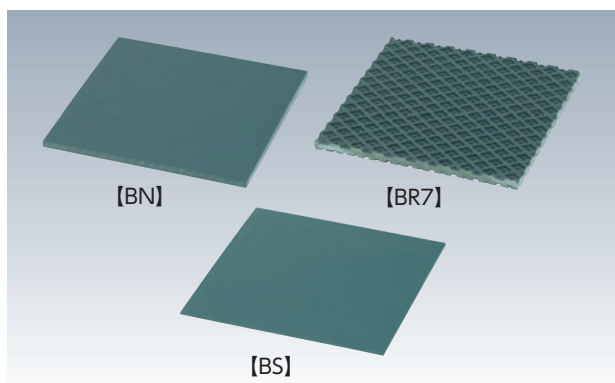

●滑り止めやスペーサープレートに使用されます。
このプレートで防振はできません。

仕様表

プレートタイプ	許容荷重 N/cm ²	摩擦係数 η	厚さ C mm	表面形状
BN	10~300	0.6	5	フラット
BR7	20~100	0.8	7	ワッフル
BS	10~400	0.9	2	フラット

寸法・価格表(BN)

オーダーNo.	No.	タイプBN					
		A	B	面積cm ²	質量g	許容荷重kN	価格
989611	BN-0050-050	50	50	25	17	0.3~ 7.5	770
989612	BN-0075-075	75	75	56	39	0.6~ 16.8	1,470
989613	BN-0100-050	100	50	50	35	0.5~ 15.0	1,360
989614	BN-0100-100	100	100	100	70	1.0~ 30.0	2,490
989615	BN-0150-075	150	75	112	78	1.2~ 33.6	2,540
989616	BN-0150-100	150	100	150	105	1.5~ 45.0	2,720
989617	BN-0150-150	150	150	225	157	2.3~ 67.5	4,140
989618	BN-0200-100	200	100	200	140	2.0~ 60.0	3,730
989619	BN-0250-150	250	150	375	262	3.8~ 112.5	5,400
989620	BN-0200-200	200	200	400	280	4.0~ 120.0	5,600
989621	BN-0250-250	250	250	625	437	6.3~ 187.5	8,750
989622	BN-0500-100	500	100	500	350	5.0~ 150.0	6,900
989623	BN-0500-250	500	250	1250	875	12.5~ 375.0	16,900
989624	BN-0500-500	500	500	2500	1750	25.0~ 750.0	34,100
989625	BN-1000-500	1000	500	5000	3500	50.0~1500.0	64,000

治具取付システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具