





VブロックA型

VEE BLOCKS TYPE A No.E-9140

材質 FC250

熱処理 焼鈍

●2個の基準面a、cに対するV溝のペア差はMC0.05、GS・FS0.03です。

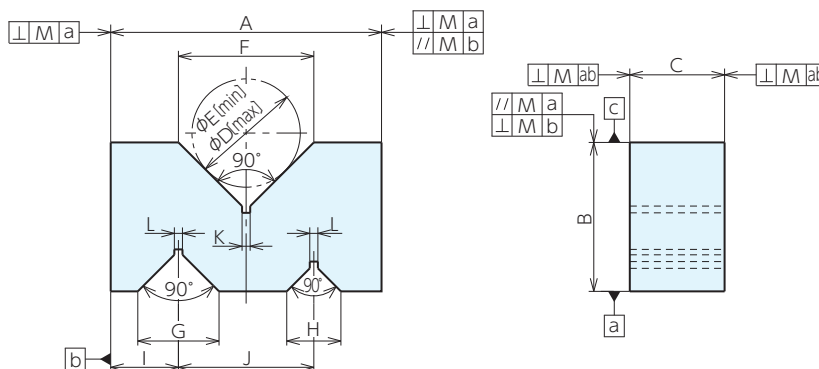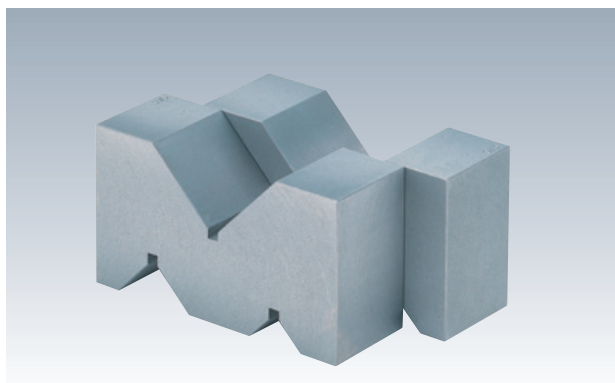

■サイズ表

A×B×C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	質量kg
50× 24× 19	32	6	24	17	13	12.5	25	2.5	2.5	0.3
75× 35× 24	50	9	37	24	16	18.5	38	4	4	0.7
100× 52× 33	67	9	50	30	20	25	51	4	4	2.2
125× 69× 44	85	11	63	37	26	31	63	5	5	4.8
150× 80× 50	101	11	75	45	30	37	76	5	5	8.0
175× 90× 61	117	13	87	50	35	43.5	88	6	6	11.7
200×110× 70	135	13	100	60	40	50	100	6	6	19.4
250×130×104	168	17	125	75	50	62.5	125	8	6	41.0
300×150×120	202	21	150	90	60	75	150	10	8	65.0

■仕様・価格表

* 標準在庫品 2個価格

機械仕上				研削仕上				摺合仕上			
オーダーNo.	No.	M	価格	オーダーNo.	No.	M	価格	オーダーNo.	No.	M	価格
* 901185	A 50	0.05/100	6,500	* 902522	AV 50	0.03/100	15,500	901195	AA 50	0.02/100	16,900
* 901186	A 75	0.05/100	6,500	* 900188	AV 75	0.03/100	18,200	901196	AA 75	0.02/100	22,900
* 901187	A100	0.05/100	8,400	* 900189	AV100	0.03/100	22,000	901197	AA100	0.02/100	28,800
* 901188	A125	0.05/100	12,700	* 900190	AV125	0.03/100	32,900	901198	AA125	0.02/100	41,600
* 901189	A150	0.05/100	17,900	* 900192	AV150	0.03/100	39,700	901199	AA150	0.02/100	51,500
* 901190	A175	0.05/100	38,300	* 902525	AV175	0.03/100	93,500	901200	AA175	0.02/100	103,000
* 901191	A200	0.05/100	47,500	* 900193	AV200	0.03/100	106,000	901201	AA200	0.02/100	137,000
* 901192	A250	0.05/100	107,000	* 902526	AV250	0.03/100	160,000	901202	AA250	0.02/100	226,000
* 901193	A300	0.05/100	173,000	* 900194	AV300	0.03/100	199,000	901203	AA300	0.02/100	276,000

■参照ページ



治具取組システム
Vブロック

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具