

カートンテープ

No.640-P/No.660-P(注文印刷)



特長

- カートンテープの注文印刷品です。

用途

- 重量段ボールの封かん。
- 社名・店名・商品名などの表示や告知に。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
640-P	カートンテープ (注文印刷)	ポリプロピレン	ゴム系	0.065	2.00	50.0	160
660-P				0.086	2.07	73.1	171

入数(個)

品番	幅 長さ	38mm		50mm	
		外装	外装	外装	外装
640-P	50m	60		50	
660-P					

受注対応

■標準取れ高(1ロット当り) [±10%の増減あり]

長さ	幅	
	38mm	50mm
50m	600	460

重梱包

注文印刷対応

サイズ対応

重ねて貼れる

耐水

*注文印刷の詳細は11ページをご覧ください。

カートンテープ

No.640-PF/No.660-PF/No.6250-PF



特長

- タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
- 天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
- 耐水・耐久性に優れています。
- No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。

用途

- 段ボールの封かん。
- 農産物や水産物の段ボール封かんなど。

一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
640-PF	カートンテープ	ポリプロピレン	ゴム系	0.065	2.67	51.9	149
660-PF				0.086	3.04	74.8	148
6250-PF				0.048	2.54	33.7	145

入数(個)

品番	色	長さ	個装	幅						
				25mm 外装	38mm 外装	48mm 外装	50mm 外装	60mm 外装	75mm 外装	
640-PF	透明・黄土	50m	1	—	60	—	50	40	30	
		100m	1	—	60	—	50	40	—	
	1,000m	—	—	6	—	5	4	—		
	1,500m	—	—	—	—	5	—	—		
	赤黄緑青白黒	50m	1	—	—	—	50	—	—	
660-PF	透明	50m	1	100	60	—	50	—	30	
6250-PF	透明	100m	1	—	—	50	—	—	—	
		1,000m	—	—	—	5	—	—		

色(色番号)

- No.640-PF:透明・黄土(7)・赤(1)・黄(2)・緑(3)・青(4)・白(5)・黒(6)
- No.660-PF、No.6250-PF:透明

重梱包

長尺


カラー

重ねて貼れる

耐水

ハンドカッター

HC-50/HC-75/HCP-50

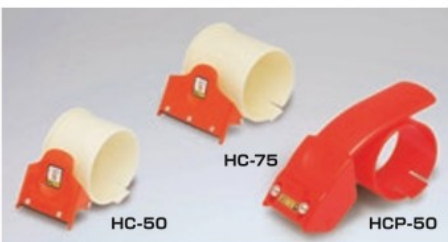

特長

- 軽くて錆びないABS樹脂製の携帯型テープカッターです。
- シャープな切れ味、カートンテープやクラフトテープとペアで包装作業の能率がアップします。
- 外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。
- HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
- カッター刃(金属)。

仕様

品番	品名	材質	色	使用テープ幅	使用テープ	個装	外装	替刃	プーリー
HC-50	ハンドカッター	金属+樹脂	クリーム& オレンジ	38~50mm	クラフトテープ	1	30	HC-50C	HC-50P
HC-75				60~75mm					
HCP-50		ABS樹脂	オレンジ	38~50mm	カートンテープ				

色

- HC-50、HC-75:
クリーム&オレンジ
- HCP-50:オレンジ