

圧着・圧縮工具

NH 82A (手動)


防水形圧着端子 (SR)、防水形圧着接続子 (SB) 専用
適用端子 : 0.5mm², 1.25mm², 2mm², 5.5mm²



質量 = 560g 全長 = 260mm

NOP 120 (手動油圧)

T形コネクタ用
適用端子 : T20, 26, 44, 60, 76, 88, 122

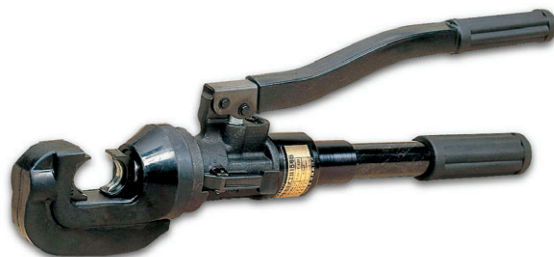

質量 = 2.9kg 全長 = 460mm 出力 = 59KN

NH 79A (手動)


テレクリン用
適用端子 : TE0.5~TE6



質量 = 360g 全長 = 200mm

●NOP 60 (手動油圧)

裸圧着端子、裸圧着スリーブ
圧着銅管端子用
適用端子 : (8) 14, 22, 38, 60mm²
() オプション

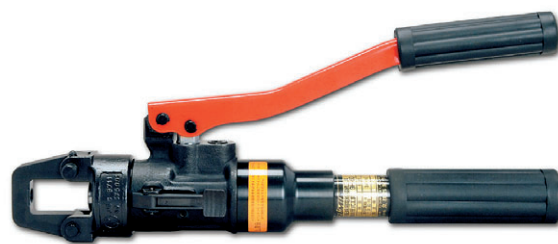

質量 = 2.1kg 全長 = 364mm 出力 = 54KN

NH 89 (手動)


0.14~10mm² (AWG26-8) 用
テレクリン用
弊社適用端子 : TE0.14~TE6



質量 = 362g 全長 = 175mm

●NOP 150HA (手動油圧)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
適用端子 14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150mm²

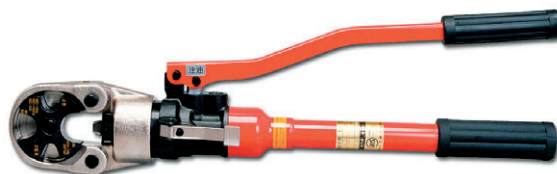

質量 = 3.7kg 全長 = 512mm 出力 = 90KN

NH 25A (手動)

T形コネクタ用
適用端子 : T7, 11, 16



質量 = 410g 全長 = 240mm

UL/CSAに関するご注意

UL/CSA登録製品には指定工具をご使用下さい。登録商品として認められないことがあります。

注1) ● : JIS規格品、UL・CSA指定品 ● : JIS規格品 ○ : UL・CSA指定品