

AQDEX3FR

アクアドリル EX 3 フルート レギュラ
AQUA Drills EX 3 Flutes Regular

切削条件 Cutting Condition ▶▶A-148


超硬 工具材料	AQ EX コーティング	js6 直径許容差	140° 先端角	30° ねじれ角	h6 シャフト径許容差	3.0-16.0 直径範囲
-------------------	------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------

- 切削バランスに優れた 3 枚刃を採用しています。
- リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

This drill having balanced 3 flutes is suitable for precision drilling without reaming.



2レーキ + 3F形

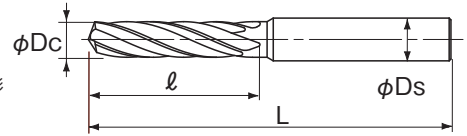

LIST 9836

オーダー方法 **商品記号**

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャフト径 Ds	在庫 Stock	参考価格 (円) Price (¥)
AQDEX3FR0300	3.00	19	49	3	●	9,450
AQDEX3FR0301	3.01					-
AQDEX3FR0302	3.02					-
AQDEX3FR0303	3.03				□	-
AQDEX3FR0305	3.05					-
AQDEX3FR0310	3.10				●	10,170
AQDEX3FR0315	3.15				□	-
AQDEX3FR0320	3.20	24			●	10,170
AQDEX3FR0325	3.25				□	-
AQDEX3FR0330	3.30				●	10,170
AQDEX3FR0335	3.35				□	-
AQDEX3FR0340	3.40				●	10,170
AQDEX3FR0345	3.45				□	-
AQDEX3FR0350	3.50		60	4	●	10,170
AQDEX3FR0355	3.55				□	-
AQDEX3FR0360	3.60				●	10,680
AQDEX3FR0365	3.65				□	-
AQDEX3FR0370	3.70				●	10,680
AQDEX3FR0375	3.75				□	-
AQDEX3FR0380	3.80	27			●	10,680
AQDEX3FR0385	3.85				□	-
AQDEX3FR0390	3.90				●	10,680
AQDEX3FR0395	3.95					-
AQDEX3FR0398	3.98				□	-
AQDEX3FR0399	3.99					-
AQDEX3FR0400	4.00				●	10,680
AQDEX3FR0401	4.01					-
AQDEX3FR0402	4.02				□	-
AQDEX3FR0403	4.03					-
AQDEX3FR0405	4.05					-
AQDEX3FR0410	4.10				●	11,500
AQDEX3FR0415	4.15				□	-
AQDEX3FR0420	4.20	31			●	11,500
AQDEX3FR0425	4.25				□	-
AQDEX3FR0430	4.30				●	11,500
AQDEX3FR0435	4.35				□	-
AQDEX3FR0440	4.40				●	11,500
AQDEX3FR0445	4.45				□	-
AQDEX3FR0450	4.50		76	5	●	11,500
AQDEX3FR0455	4.55				□	-
AQDEX3FR0460	4.60				●	12,300
AQDEX3FR0465	4.65				□	-
AQDEX3FR0470	4.70				●	12,300
AQDEX3FR0475	4.75				□	-
AQDEX3FR0480	4.80	38			●	12,300
AQDEX3FR0485	4.85				□	-
AQDEX3FR0490	4.90				●	12,300
AQDEX3FR0495	4.95					-
AQDEX3FR0498	4.98				□	-
AQDEX3FR0499	4.99					-
AQDEX3FR0500	5.00				●	12,300
AQDEX3FR0501	5.01					-
AQDEX3FR0502	5.02				□	-
AQDEX3FR0503	5.03					-
AQDEX3FR0505	5.05					-
AQDEX3FR0510	5.10	39	81	6	●	13,000
AQDEX3FR0515	5.15				□	-
AQDEX3FR0520	5.20				●	13,000
AQDEX3FR0525	5.25				□	-
AQDEX3FR0530	5.30				●	13,000

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャフト径 Ds	在庫 Stock	参考価格 (円) Price (¥)
AQDEX3FR0535	5.35				□	-
AQDEX3FR0540	5.40	39			●	13,000
AQDEX3FR0545	5.45				□	-
AQDEX3FR0550	5.50				●	13,000
AQDEX3FR0555	5.55				□	-
AQDEX3FR0560	5.60				●	13,600
AQDEX3FR0565	5.65				□	-
AQDEX3FR0570	5.70	41	81	6	●	13,600
AQDEX3FR0575	5.75				□	-
AQDEX3FR0580	5.80				●	13,600
AQDEX3FR0585	5.85				□	-
AQDEX3FR0590	5.90				●	13,600
AQDEX3FR0595	5.95					-
AQDEX3FR0598	5.98				□	-
AQDEX3FR0599	5.99					-
AQDEX3FR0600	6.00				●	13,600
AQDEX3FR0601	6.01					-
AQDEX3FR0602	6.02				□	-
AQDEX3FR0603	6.03					-
AQDEX3FR0605	6.05					-
AQDEX3FR0610	6.10	42			●	13,600
AQDEX3FR0615	6.15				□	-
AQDEX3FR0620	6.20				●	13,600
AQDEX3FR0625	6.25				□	-
AQDEX3FR0630	6.30				●	13,600
AQDEX3FR0635	6.35				□	-
AQDEX3FR0640	6.40				●	13,600
AQDEX3FR0645	6.45				□	-
AQDEX3FR0650	6.50	43	83	7	●	13,600
AQDEX3FR0655	6.55				□	-
AQDEX3FR0660	6.60				●	14,400
AQDEX3FR0665	6.65				□	-
AQDEX3FR0670	6.70				●	14,400
AQDEX3FR0675	6.75				□	-
AQDEX3FR0680	6.80				●	14,400
AQDEX3FR0685	6.85				□	-
AQDEX3FR0690	6.90				●	14,400
AQDEX3FR0695	6.95					-
AQDEX3FR0698	6.98				□	-
AQDEX3FR0699	6.99					-
AQDEX3FR0700	7.00				●	14,400
AQDEX3FR0701	7.01					-
AQDEX3FR0702	7.02				□	-
AQDEX3FR0703	7.03					-
AQDEX3FR0705	7.05	45			●	15,400
AQDEX3FR0710	7.10				□	-
AQDEX3FR0715	7.15				●	15,400
AQDEX3FR0720	7.20				□	-
AQDEX3FR0725	7.25				●	15,400
AQDEX3FR0730	7.30				□	-
AQDEX3FR0735	7.35	48	90	8	●	15,400
AQDEX3FR0740	7.40				□	-
AQDEX3FR0745	7.45				●	15,400
AQDEX3FR0750	7.50				□	-
AQDEX3FR0755	7.55				●	16,100
AQDEX3FR0760	7.60				□	-
AQDEX3FR0765	7.65				●	16,100
AQDEX3FR0770	7.70				□	-
AQDEX3FR0775	7.75				●	16,100
AQDEX3FR0780	7.80				□	-