

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アイリスオーヤマ Curing Sheet
日本

養生材“ベストボード”

特長 ●衝撃に強い養生材です。
●床の養生に適しています。
仕様 ●色:ブルー
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本



幅 1.8m
0.9m
BBO-15

使用例

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
512-3917	BBO-15	¥2,823	オープン	0.91×1.82	1.5	10	2.4	1454(112)
512-4018	BBO-30	¥4,063	オープン	0.9×1.8	3	5	3.0	586(91)

商品のお問い合わせ: 0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>

ワニ印 Daia Board
日本

“ダイヤボード”

特長 ●ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
用途 ●建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。
仕様 ●色:ブルー
材質 ●塩ビ
製造国 ●日本



幅 1.8m
0.9m
004949

使用例

発注単位1枚


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
161-4773	004949	¥1,871	オープン	0.9×1.8	1.5	5	4.0	1447(373)
161-4774	004950	¥2,043	オープン	0.9×1.8	2.0	5	4.8	1745(117)
161-4775	004951	¥2,514	オープン	0.9×1.8	2.5	5	6.0	444(70)
161-4776	004952	¥2,929	オープン	0.9×1.8	3.0	5	7.0	1163(180)

商品のお問い合わせ: 072-997-5664 <http://nichidai.net/>

セキスイ PP Foam Sheet Hard NS
日本

養生シート“プラベニハードNS”

特長 ●PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています。
●滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
仕様 ●色:グリーン
材質 ●表面:ポリプロピレン (PP)、裏面:ポリエチレン (PE)
製造国 ●台湾

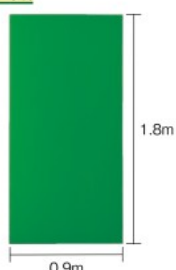

幅 1.8m
0.9m
J5M3598

表面 裏面

積水マテリアルソリューションズ株式会社 [539535]

発注単位1枚


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
418-4271	J5M3598	¥4,189	オープン	0.9×1.8	2.5	5	2.9	1189(101)

商品のお問い合わせ: 03-6744-5783 <https://www.sekuisui-ms.co.jp/>

セキスイ Eva Sheet Soft NS
日本

養生シート“プラベニソフト両面NS”

特長 ●EVAシートに両面滑り止め加工を施しています。
仕様 ●色:グリーン
材質 ●EVA樹脂+ポリエチレン (PE)
製造国 ●台湾

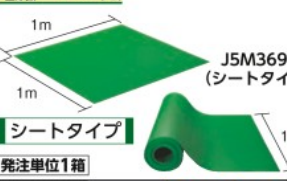

幅 1m
1m
J5M3698 (シートタイプ)
J5M3699 (ロールタイプ)

積水マテリアルソリューションズ株式会社 [539535]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
418-4289	J5M3698	¥12,126	オープン	1×1	1.6	5	1.5	16(56)

発注単位1本


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
418-4297	J5M3699	¥24,250	オープン	1×10	1.6	1	15	51(95)

商品のお問い合わせ: 03-6744-5783 <https://www.sekuisui-ms.co.jp/>

ワニ印 Curing Sheet
日本

床養生材“ピッタリガード”

特長 ●床にしっかり、しっとりと馴染んで養生する、ゴムのような柔軟性を持った養生シートです。
●多少の段差でシートが持ちあがってもフィットします。
仕様 ●色:ブルー
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本

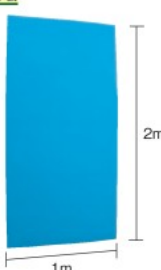

幅 2m
1m
000580

使用例

発注単位1箱


発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	箱入数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
438-7490	000580	¥18,286	オープン	1×2	3	20	20	42(108)

商品のお問い合わせ: 072-997-5664 <http://nichidai.net/>

MF Best Board Folded in Two
日本

床養生材“ベストボード2つ折り”

特長 ●重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。
●作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
●床だけでなく、壁の養生にも使用可能です。
用途 ●室内・屋外の床養生に。
仕様 ●色:ブルー
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●韓国



幅 0.91m
YB222-T

使用例

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
790-1542	YB222-T	¥3,547	オープン	0.91×1.82	2	10	1.7	369(188)

商品のお問い合わせ: 03-5405-4871 <http://www.mf21.co.jp/>

ワニ印 Daia Board
日本

ダイヤボードα (クッション材付)

特長 ●ダイヤ柄のシボが付いており滑りにくい養生ボードです。
用途 ●建築現場・工場・引越現場の床・廊下・階段などの養生に。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本



幅 1.8m
0.9m
004942

使用例

発注単位10枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★418-7172	004942	¥3,047	オープン	10	ブルー	0.9×1.8	3.5	3.5	60(300)

商品のお問い合わせ: 072-997-5664 <http://nichidai.net/>

ワニ印 Folding Cushion Sheet Daia Board
日本

たためるダイヤボードα (クッション材付)

特長 ●表面はダイヤ柄のエンボスで滑りにくく、裏面は発泡ポリエチレンのクッションで床に傷が付きにくいです。
●三つ折りにたためば900mm×610mmになり、保管の場所をとりません。
用途 ●建築現場・工場・引越現場・廊下などの養生
仕様 ●色:ブルー
製造国 ●日本



幅 1.8m
0.9m
004943

使用例

発注単位10枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	入数 (枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★137-4098	004943	¥4,457	オープン	10	0.9×1.8	3.5	3.5	10(34)

商品のお問い合わせ: 072-997-5664 <http://nichidai.net/>