

CMB 形 マイティBOX 盤用キャビネット

埋込形

粉体塗装 IP2XD

CA RoHS
CA100
CA-G04

- 分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
- 塗装は環境にやさしく、耐久性（防錆力）に優れた粉体塗装を採用しています。
- ボデー（本体）は2段折曲げ加工による補強です。


材 質	鉄 ドア1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
ハ ン ド ル	スイングハンドル（キーNo.NCH200） 小（NCH-13）タテ1000mm以下 中（NCH-12）タテ1100mm以上
アース端子	銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16（緑頭）
塗 装 色 （マンセル値）	クリーム色（2.5Y9/1） ページュ色（5Y7/1） ・塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ページュ色は品番末尾CをKに替えてご注文ください。 ・鉄製基板はクリーム色（2.5Y9/1）です。



CMBZ504020WC



CMBZ501020WC


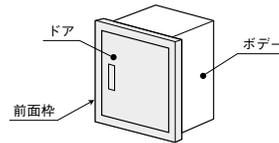


注) 埋込形のページュ色の場合、ドア・前面枠はページュ色、ボデーはクリーム色となります。


横断面図

注1 キャビネットの構造上の理由によりこの部分を折曲げしている機種があります。
注2 キャビネットの縦、横寸法が1400mm以上は6箇所止めとなります。


縦断面図

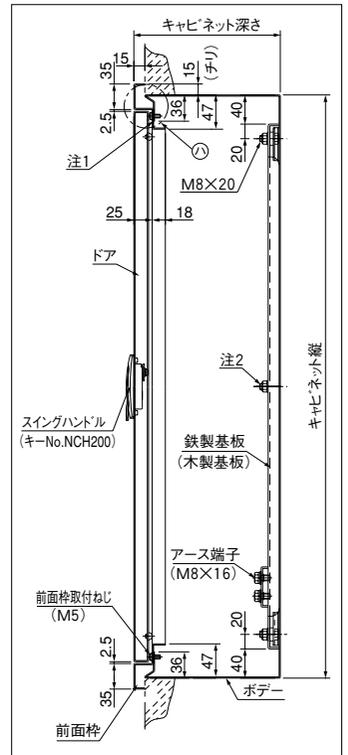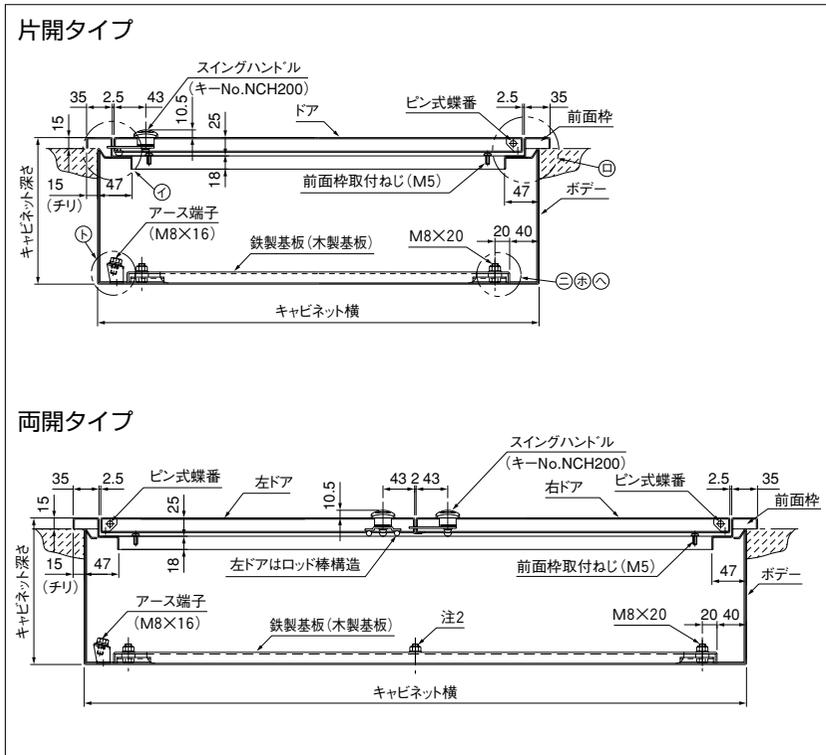

㊦部構造図

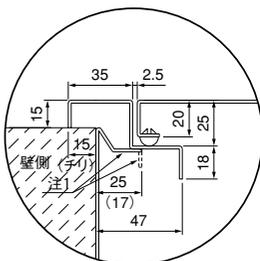

㊧部構造図

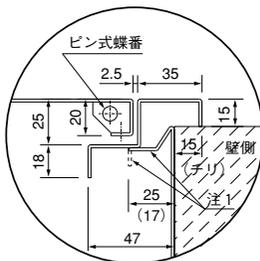

㊨部構造図

