

SZ形 ステンレス製基台


RoHS

■CSH形・CRF形・CRH形キャビネットを壁支持形自立盤用基台としてご使用いただけます。

■ステンレスに粉体塗装をしていますのでら錆を防ぎます。





SZ057-25K

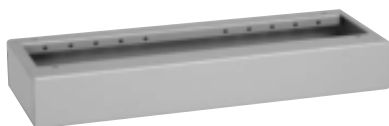

SZ17-25K

注) アンカーボルトのほかにご使用されるキャビネットには必要に応じて転倒防止対策を行ってください。

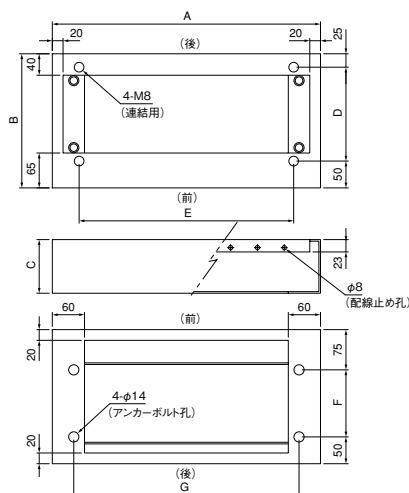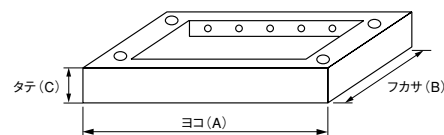

付 属 品

本体連結用ボルト (M8 × 20、SW、平 W 付) …4 本

材 質	ステンレス 2.0mm	
塗 装 色	クリーム色 (2.5Y9/1)	ベージュ色 (5Y7/1)
(マンセル値)	・ 塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ クリーム色は品番末尾KをCに替えてご注文ください。	

寸 法 (mm)			納期区分		品 番	標準価格	本体連結寸法 (mm)		アンカーボルト 取付ピッチ (mm)		製品 質量 (kg)	備考
ヨコ (A)	フカサ (B)	タテ (C)	クリーム	ベージュ			D	E	F	G		
500	200	50	(注)	(注)	SZ 055-20K	23,200	125	400	75	420	3.0	
600	〃	〃	(注)	(注)	SZ 056-20K	24,700	〃	500	〃	520	3.4	
700	〃	〃	(注)	(注)	SZ 057-20K	27,600	〃	600	〃	620	3.9	
800	〃	〃	(注)	(注)	SZ 058-20K	29,000	〃	700	〃	720	4.3	
1000	〃	〃	(注)	(注)	SZ0510-20K	33,400	〃	900	〃	920	5.3	
1200	〃	〃	(注)	(注)	SZ0512-20K	36,800	〃	1100	〃	1120	6.2	
500	250	50	(注)	(注)	SZ 055-25K	24,200	175	400	125	420	3.2	
600	〃	〃	(注)	(注)	SZ 056-25K	25,700	〃	500	〃	520	3.6	
700	〃	〃	(注)	(注)	SZ 057-25K	28,600	〃	600	〃	620	4.1	
800	〃	〃	(注)	(注)	SZ 058-25K	30,500	〃	700	〃	720	4.6	
1000	〃	〃	(注)	(注)	SZ0510-25K	34,500	〃	900	〃	920	5.5	
1200	〃	〃	(注)	(注)	SZ0512-25K	38,300	〃	1100	〃	1120	6.4	
500	200	100	(注)	(注)	SZ 15-20K	26,800	125	400	75	420	4.1	
600	〃	〃	(注)	(注)	SZ 16-20K	29,600	〃	500	〃	520	4.7	
700	〃	〃	(注)	(注)	SZ 17-20K	31,200	〃	600	〃	620	5.3	
800	〃	〃	(注)	(注)	SZ 18-20K	34,100	〃	700	〃	720	5.9	
1000	〃	〃	(注)	(注)	SZ 110-20K	38,000	〃	900	〃	920	7.2	
1200	〃	〃	(注)	(注)	SZ 112-20K	44,400	〃	1100	〃	1120	8.4	
500	250	100	(注)	(注)	SZ 15-25K	29,100	175	400	125	420	4.4	
600	〃	〃	(注)	(注)	SZ 16-25K	31,500	〃	500	〃	520	5.0	
700	〃	〃	(注)	(注)	SZ 17-25K	33,600	〃	600	〃	620	5.6	
800	〃	〃	(注)	(注)	SZ 18-25K	36,000	〃	700	〃	720	6.2	
1000	〃	〃	(注)	(注)	SZ 110-25K	40,200	〃	900	〃	920	7.5	
1200	〃	〃	(注)	(注)	SZ 112-25K	46,700	〃	1100	〃	1120	8.7	

○在庫品 (●)即日出荷品 ①・③・⑤・⑦・⑩ 納期別出荷品 (注)注文品 (終)生産終了品