


1 キャビネット

NFZA・NMZA形 自立盤 キャビネット用 フリーアクセスフロア用基台

CNA形フリーアクセスフロア用基台



- コンピューター室やOAフロア用の架台としてご利用ください。
- DBP形電線固定金具を取り付けることができます。
- 前面に開口プレート (t1.6) が付いています。

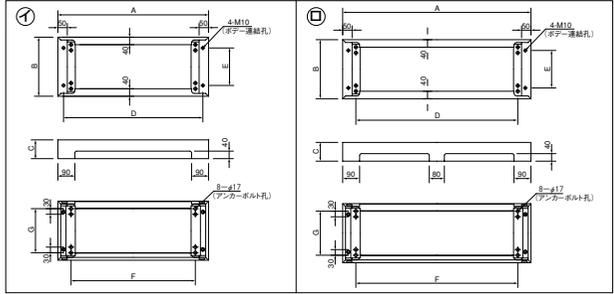

注) アンカーボルトのほかにご使用されるキャビネットには必要に応じて転倒防止対策を行なってください。

付属品

本体連結用ボルト (M10 × 35、SW、平 W 付) …4 本

材 質	鉄 2.3mm、4.5mm	
塗 装 色 (マンセル値)	クリーム色 (2.5Y9/1)	ベージュ色 (5Y7/1)
	・ 塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ ベージュ色は品番末尾CをKに替えてご注文ください。	

寸 法 (mm)	納期区分	品 番	標準価格	ボデー連結寸法 (mm)		アンカーボルト 取付ピッチ (mm)		製 品 量 (kg)	図番	備 考				
				D	E	F	G							
ヨコ(A)	フカサ(B)	タテ(C)	クリム	ベージュ										
600	215	100	○	⑤	NFZA160-25C	14,800	540	100	460	135	6.3	イ	キャビネット 深さ 250mm用	ヨコ幅 600mm用
700	◇	◇	○	⑤	NFZA170-25C	16,100	640	◇	560	◇	6.9	◇		ヨコ幅 700mm用
800	◇	◇	○	⑤	NFZA180-25C	18,600	740	◇	660	◇	7.5	◇		ヨコ幅 800mm用
900	◇	◇	○	⑤	NFZA190-25C	19,900	840	◇	760	◇	8.1	口		ヨコ幅 900mm用
1000	◇	◇	○	⑤	NFZA110-25C	21,300	940	◇	860	◇	8.7	◇		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	○	⑤	NFZA112-25C	23,800	1140	◇	1060	◇	9.9	◇		ヨコ幅1200mm用
600	315	100	○	⑤	NFZA160-35C	17,700	540	200	460	235	7.5	イ	キャビネット 深さ 350mm用	ヨコ幅 600mm用
700	◇	◇	○	⑤	NFZA170-35C	19,000	640	◇	560	◇	8.1	◇		ヨコ幅 700mm用
800	◇	◇	○	⑤	NFZA180-35C	21,500	740	◇	660	◇	8.7	◇		ヨコ幅 800mm用
900	◇	◇	○	⑤	NFZA190-35C	22,800	840	◇	760	◇	9.3	口		ヨコ幅 900mm用
1000	◇	◇	○	⑤	NFZA110-35C	24,200	940	◇	860	◇	9.9	◇		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	○	⑤	NFZA112-35C	26,500	1140	◇	1060	◇	11.1	◇		ヨコ幅1200mm用
600	365	100	注	注	NFZA160-40C	18,400	540	250	460	285	8.2	イ	キャビネット 深さ 400mm用	ヨコ幅 600mm用
800	◇	◇	注	注	NFZA180-40C	22,200	740	◇	660	◇	9.4	◇		ヨコ幅 800mm用
1000	◇	◇	注	注	NFZA110-40C	24,900	940	◇	860	◇	10.6	口		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	注	注	NFZA112-40C	27,300	1140	◇	1060	◇	11.8	◇		ヨコ幅1200mm用
700	465	100	注	注	NFZA170-50C	20,400	640	350	560	385	10.1	イ	キャビネット 深さ 500mm用	ヨコ幅 700mm用
800	◇	◇	注	注	NFZA180-50C	22,900	740	◇	660	◇	10.6	◇		ヨコ幅 800mm用
1000	◇	◇	注	注	NFZA110-50C	25,700	940	◇	860	◇	11.8	口		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	注	注	NFZA112-50C	28,000	1140	◇	1060	◇	13.0	◇		ヨコ幅1200mm用

CNE形・CNEV形フリーアクセスフロア用基台

- コンピューター室やOAフロア用の架台としてご利用ください。
- DBP形電線固定金具を取り付けることができます。
- 前面に開口プレート (t1.6) が付いています。

注) アンカーボルトのほかにご使用されるキャビネットには必要に応じて転倒防止対策を行なってください。

付属品

本体連結用ボルト (M10 × 35、SW、平 W 付) …4 本

材 質	鉄 2.3mm、4.5mm	
塗 装 色 (マンセル値)	クリーム色 (2.5Y9/1)	ベージュ色 (5Y7/1)
	・ 塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ ベージュ色は品番末尾CをKに替えてご注文ください。	

寸 法 (mm)	納期区分	品 番	標準価格	ボデー連結寸法 (mm)		アンカーボルト 取付ピッチ (mm)		製 品 量 (kg)	図番	備 考				
				D	E	F	G							
ヨコ(A)	フカサ(B)	タテ(C)	クリム	ベージュ										
600	250	100	○	⑤	NMZA160-25C	14,800	540	100	460	135	6.5	イ	キャビネット 深さ 250mm用	ヨコ幅 600mm用
700	◇	◇	○	⑤	NMZA170-25C	16,100	640	◇	560	◇	7.1	◇		ヨコ幅 700mm用
800	◇	◇	○	⑤	NMZA180-25C	18,600	740	◇	660	◇	7.7	◇		ヨコ幅 800mm用
900	◇	◇	○	⑤	NMZA190-25C	19,900	840	◇	760	◇	8.3	口		ヨコ幅 900mm用
1000	◇	◇	○	⑤	NMZA110-25C	21,300	940	◇	860	◇	8.9	◇		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	○	⑤	NMZA112-25C	23,800	1140	◇	1060	◇	10.1	◇		ヨコ幅1200mm用
600	350	100	○	⑤	NMZA160-35C	17,700	540	200	460	235	7.8	イ	キャビネット 深さ 350mm用	ヨコ幅 600mm用
700	◇	◇	○	⑤	NMZA170-35C	19,000	640	◇	560	◇	8.4	◇		ヨコ幅 700mm用
800	◇	◇	○	⑤	NMZA180-35C	21,500	740	◇	660	◇	9.0	◇		ヨコ幅 800mm用
900	◇	◇	○	⑤	NMZA190-35C	22,800	840	◇	760	◇	9.5	口		ヨコ幅 900mm用
1000	◇	◇	○	⑤	NMZA110-35C	24,200	940	◇	860	◇	10.2	◇		ヨコ幅1000mm用
1200	◇	◇	○	⑤	NMZA112-35C	26,500	1140	◇	1060	◇	11.4	◇		ヨコ幅1200mm用

○在庫品 ⑩即日出荷品 ①・③・⑤・⑦・⑩納期別出荷品 注文品 終生産終了品