


ハード吊バンドタン付



N-010173

特長・用途

- 適合管：SGP (VP40A～VP300Aも併用できます)
- 250A以上は補強リップ付きとなります。 ■ 鉄製 (電気亜鉛めっき)

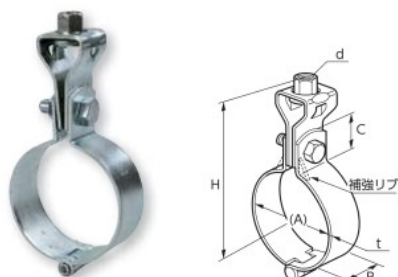

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	78	250
020	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	80	200
025	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×25	25	83	200
032	32A	42.7	2.0×25	3/8	M8×25	25	85	160
040	40A	48.6	2.0×25	3/8	M8×25	25	88	150
050	50A	60.5	2.0×25	3/8	M8×25	25	94	120
065	65A	76.3	2.6×25	3/8	M10×35	25	98	90
080	80A	89.1	2.6×25	3/8	M10×35	25	107	80
100	100A	114.3	2.6×25	3/8	M10×35	25	120	80
125	125A	139.8	4.5×32	1/2	M12×45	35	154	40
150	150A	165.2	4.5×32	1/2	M12×45	35	167	30
200	200A	216.3	6.0×50	1/2	M12×45	50	234	—
250	250A	267.4	6.0×50	5/8	M16×50	50	250	—
300	300A	318.5	6.0×50	5/8	M16×50	50	285	—
350	350A	355.6	6.0×50	5/8	M16×50	50	304	—
400	400A	406.4	6.0×50	5/8	M16×50	50	329	—


PC吊バンドBN付



N-010178

特長・用途

- 適合管：塩ビライニング鋼管 (VD/PC) ■ 鉄製 (電気亜鉛めっき)

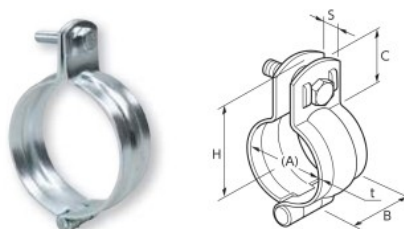

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	1.8×25	7	24	M6×20	38	400(10×40)
020	20A	31.2	1.8×25	7	24	M6×20	41	300(10×30)
025	25A	37.6	1.8×25	7	24	M6×20	44	200(10×20)
032	32A	46.3	1.8×25	7	24	M6×20	48	250(10×25)
040	40A	52.2	1.8×25	7	24	M6×25	51	130(10×13)
050	50A	64.1	1.8×25	7	24	M6×25	58	130(10×13)
065	65A	79.9	2.0×25	7	24	M8×25	66	130(10×13)
080	80A	92.7	2.0×25	7	24	M8×25	72	100(10×10)
100	100A	118.3	2.0×25	7	24	M8×25	85	100(10×10)
125	125A	143.8	3.0×32	8	32	M10×35	107	25
150	150A	170.2	3.0×32	8	32	M10×35	120	20


ステンPC吊バンドタン付



N-010182

特長・用途

- 適合管：塩ビライニング鋼管 (VD/PC) ■ ステンレス製 (SUS304)

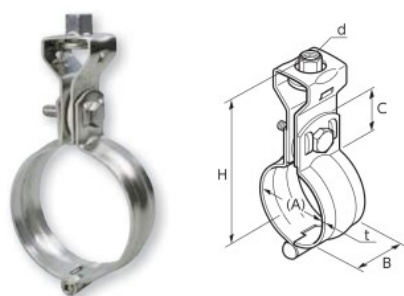

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数 (1袋×数)
015	15A	25.7	1.8×25	3/8	M6×20	24	76	200(10×20)
020	20A	31.2	1.8×25	3/8	M6×20	24	79	200(10×20)
025	25A	37.6	1.8×25	3/8	M6×20	24	82	200(10×20)
032	32A	46.3	1.8×25	3/8	M6×20	24	87	150(10×15)
040	40A	52.2	1.8×25	3/8	M6×25	24	90	130(10×13)
050	50A	64.1	1.8×25	3/8	M6×25	24	96	110(10×11)
065	65A	79.9	1.8×25	3/8	M8×25	24	104	130(10×13)
080	80A	92.7	1.8×25	3/8	M8×25	24	110	100(10×10)
100	100A	118.3	1.8×25	3/8	M8×25	24	123	100(10×10)
125	125A	143.8	3.0×32	1/2	M10×35	32	160	25
150	150A	170.2	3.0×32	1/2	M10×35	32	173	20


提灯吊バンドBN付



N-010157

特長・用途

- 適合管：SGP (VP40A～VP200Aも併用できます)
- 鉄製 (電気亜鉛めっき) ■ 塩ビライニング鋼管 (VD/PC) 用も用意できます。

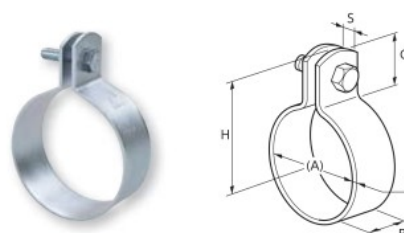

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.2×25	8	23	M6×25	35	400
020	20A	27.2	2.0×25	8	25	M6×25	42	350
025	25A	34.0	2.0×25	8	25	M6×25	45	250
032	32A	42.7	2.0×25	8	23	M6×25	47	200
040	40A	48.6	2.0×25	8	23	M6×25	50	150
050	50A	60.5	2.0×25	8	23	M6×25	58	140
065	65A	76.3	2.6×25	8	25	M8×25	66	100
080	80A	89.1	2.6×25	8	25	M8×25	73	50
100	100A	114.3	2.6×25	8	25	M8×25	86	50
125	125A	139.8	3.0×32	8	32	M10×30	105	25
150	150A	165.2	3.0×32	8	32	M12×35	118	25
200	200A	216.3	3.0×32	8	32	M12×35	143	15