

## Function

### 優れた機能



マジックシート

六角ボルト落下防止。



廻り止め

ナットを締め付けても六角ボルトの伴廻りを防ぐニューストッパー。



### 作業比較

#### 時間別施工数



#### 費用別施工数




## 蝶番式立バンドBN付



N-010202

### 特長・用途

- 適合管：SGP (VP40A～VP300Aも併用できます)
- 90A・200A以上は平鉄製となります。 ■ 鉄製 (電気垂鉛めっき)

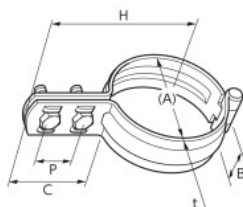

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	1.8×25	44	20	M6×20	54	280(10×28)
020	20A	27.2	1.8×25	44	20	M6×20	58	220(10×22)
025	25A	34.0	1.8×25	44	20	M6×20	62	170(10×17)
032	32A	42.7	1.8×25	44	20	M6×20	67	150(10×15)
040	40A	48.6	1.8×25	44	20	M6×20	69	120(10×12)
050	50A	60.5	1.8×25	44	20	M6×20	76	150(10×15)
065	65A	76.3	2.0×25	44	20	M6×20	84	150(10×15)
080	80A	89.1	2.0×25	44	20	M6×20	90	120(10×12)
100	100A	114.3	2.0×25	44	20	M6×20	104	100(10×10)
125	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	127	50
150	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	140	50
200	200A	216.3	4.5×32	60	25※	M10×30	174	30
250	250A	267.4	4.5×38	70	35※	M12×35	203	20
300	300A	318.5	4.5×50	65	30※	M12×35	235	10
090	90A	101.6	2.0×25	44	20	M8×25	97	—

※取付足の穴の寸法を確認してください。


## ステン蝶番式立バンドBN付



N-010204

### 特長・用途

- 適合管：ステンレス鋼管 (厚肉) / VP40A～VP300Aも併用できます。
- SGPIにも併用できます (電食防止処理が必要です) ■ ステンレス製 (SUS304)
- 90A・200A・250Aは平鉄製となります。

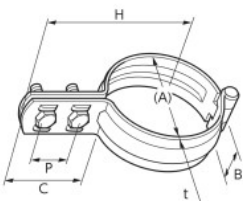

コードNo.	管径称	適合配管径 (A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋×数)
015	15A	21.7	2.0×25	44	20	M6×20	56	280(10×28)
020	20A	27.2	2.0×25	44	20	M6×20	59	250(10×25)
025	25A	34.0	2.0×25	44	20	M6×20	62	200(10×20)
032	32A	42.7	2.0×25	44	20	M6×20	67	150(10×15)
040	40A	48.6	2.0×25	44	20	M6×20	70	150(10×15)
050	50A	60.5	2.0×25	44	20	M6×20	76	150(10×15)
065	65A	76.3	2.0×25	47	20	M6×20	87	150(10×15)
080	80A	89.1	2.0×25	47	20	M6×20	94	150(10×15)
100	100A	114.3	2.0×25	47	20	M6×20	108	100(10×10)
125	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	134	50
150	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	145	50
200	200A	216.3	3.0×32	55	25※	M10×30	165	30
250	250A	267.4	4.0×50	65	30※	M10×30	209	10
625	125A	139.8	2.0×25	45	20	M6×25	117	50
650	150A	165.2	2.0×25	45	20	M6×25	130	50
090	90A	101.6	2.0×25	44	20	M8×25	97	—

※取付足の穴の寸法を確認してください。