

07

床・壁直付け支持

▶ サドルバンド

壁や床面へ配管を直付けする配管支持金具

サドルバンド類に 使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)
- 亜鉛めっき鋼板
- 塩ビ製

サドルバンド類に 使用されるその他材料

- 防振ゴム(NR)
- 軟質塩ビコーティング



⚠ サドルバンドご使用上の注意

- ①耐火二層管用サドルバンド・FTPサドルバンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
- ②デップCUサドルバンドは、常温60℃までの配管にご使用ください。
- ③防振サドルバンドは、内面に装着したゴムパッドにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振

支持の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
④ステンサドルバンド類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行ってから使用してください。

— サドルバンド



N-010303


— サドルバンド(VP用)



N-010347

▶▶▶ 特長・用途

- 適合管：SGP・VP
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

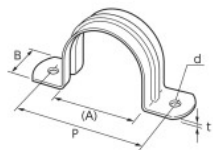

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
013	13A	18.0	0.6	18	4.3	39	140×20
016	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90×20
020	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70×20
025	25A	33.0	0.6	18	4.3	55	60×20
032	32A	42.7	0.8	21	4.3	63	30×18
040	40A	48.0	0.8	21	4.3	68	30×18
050	50A	60.0	0.8	21	4.3	89	30×18
065	65A	76.0	1.5	25	6	107	140
080	80A	89.0	1.5	25	6	122	105
100	100A	114.0	1.5	25	6	148	70


コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
030	VP30A	38.0	0.8	20	4.3	65	500

— ステンサドルバンド

N-010304

▶▶▶ 特長・用途

- 適合管：ステンレス鋼管(厚肉)
- SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
- ステンレス製(SUS304)

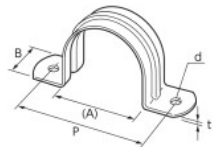

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
013	13A	18.0	0.6	18	4.3	37	140×20
016	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90×20
020	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70×20
025	25A	33.0	0.6	18	4.3	57	60×20
032	32A	42.7	0.8	21	4.3	62	30×18
040	40A	48.0	0.8	21	4.3	73	30×18
050	50A	60.0	0.8	21	4.3	87	30×18