


ウレタンEP

N-040209

特長・用途

- 適合管：SGP
- 高さ調整用ウレタン一式
- T20～T30は、足長Uボルト(30長)になります。
- T40～T50は、足長Uボルト(50長)になります。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

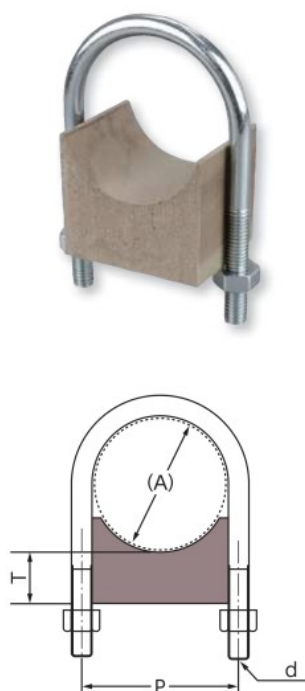


管径称	(A)	ウレタン					幅(L)	足長Uボルト ネジ径(d)
		保温厚(T)						
		20	25	30	40	50		
		P	P	P	P	P		
15A	21.7	31	31	31	31	31	50	W5/16
20A	27.2	37	37	37	37	37		
25A	34.0	44	44	44	44	44		
32A	42.7	52	52	52	52	52		
40A	48.6	62	62	62	62	62	50	W3/8
50A	60.5	74	74	74	74	74		
65A	76.3	88	88	88	88	88		
80A	89.1	101	101	101	101	101		
100A	114.3	126	126	126	126	126	50	W1/2
125A	139.8	—	154	154	154	154		
150A	165.2	—	182	182	182	182		
200A	216.3	—	—	232	232	232		
250A	267.4	—	—	286	286	286	50	W5/8
300A	318.5	—	—	—	341	341		

ステンウレタンEP

N-040219

特長・用途

- 適合管：SGP
- 高さ調整用ウレタン一式
- T20～T30は、足長Uボルト(30長)になります。
- T40～T50は、足長Uボルト(50長)になります。
- ステンレス製(SUS304)

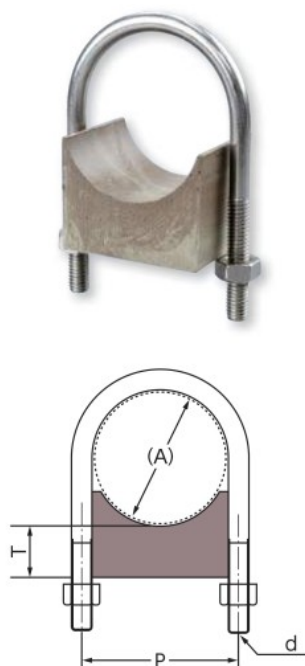

管径称	(A)	ウレタン					幅(L)	足長Uボルト
		保温厚(T)						ネジ径(d)
		20	25	30	40	50		
		P	P	P	P	P		
15A	21.7	34	34	34	34	34	50	W3/8
20A	27.2	40	40	40	40	40		
25A	34.0	46	46	46	46	46		
32A	42.7	56	56	56	56	56		
40A	48.6	62	62	62	62	62		
50A	60.5	74	74	74	74	74		
65A	76.3	88	88	88	88	88		
80A	89.1	101	101	101	101	101		
100A	114.3	126	126	126	126	126		
125A	139.8	—	154	154	154	154		W1/2
150A	165.2	—	182	182	182	182		
200A	216.3	—	—	232	232	232		
250A	267.4	—	—	286	286	286	W5/8	