



プラグ(Plug)

ソケット(Socket)

FP型



メネジ型

FS型

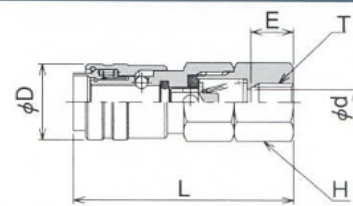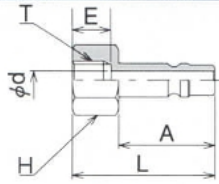

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FP-M5	18.5	12.5	M5×0.8	5	六角 8	2.4	3

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	T	E	H	d	
CA00FS-M5	28.4	10	M5×0.8	5.5	六角 9	3.5	10

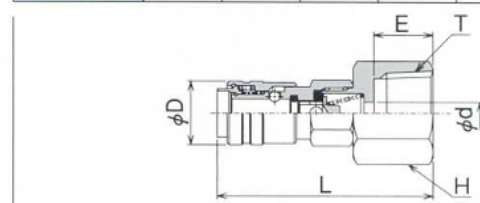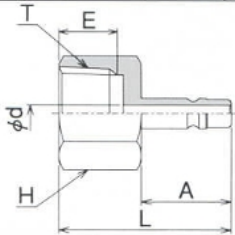



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FP-01	24	12.5	Rc 1/8	9	六角 14	2.4	3

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	T	E	H	d	
CA00FS-01	33	10	Rc 1/8	9	六角 14	4	16

MP型



オネジ型

MS型

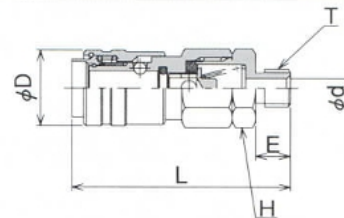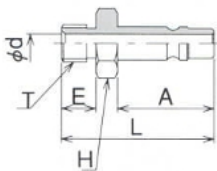

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MP-M5	19.8	12.5	M5×0.8	4.5	六角 8	2.4	3

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	T	E	H	d	
CA00MS-M5	28.2	10	M5×0.8	4.5	六角 9	2.5	9

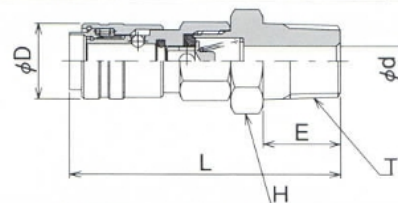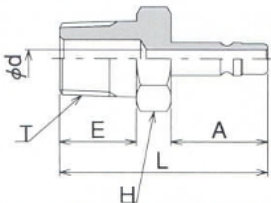



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MP-01	27	12.5	R 1/8	10	六角 12	2.4	10

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	T	E	H	d	
CA00MS-01	34.9	10	R 1/8	10	六角 12	4	15

HP型

ホース接続用

HS型

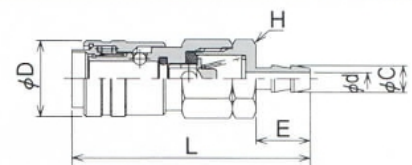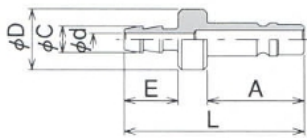



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	D	C	E	d	
CA00HP-5×3	23.3	12.5	8	3.5	7	1.6	3
CA00HP-6×4	23.3	12.5	8	4.7	8	2.4	3

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	C	E	H	d	
CA00HS-5×3	30.7	10	3.5	7	六角 9	1.6	9
CA00HS-6×4	31.7	10	4.7	8	六角 9	2.4	9

NP型

袋ナット式

NS型

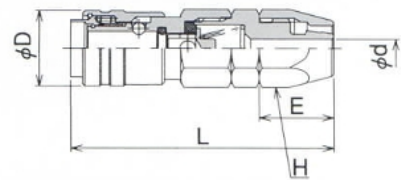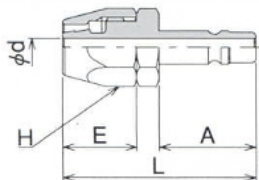

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	A	H	E	d	
CA00NP-6×4	25	12.5	六角 9	9.6	2.4	7

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	A	H	E	d	
CA00NS-6×4	33.9	10	六角 9	9.6	2.4	15