



プラグ(Plug)

ソケット(Socket)

FP型

メネジ型

FS型

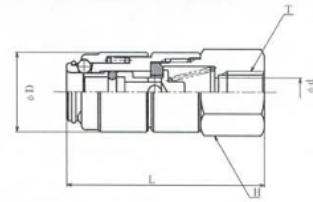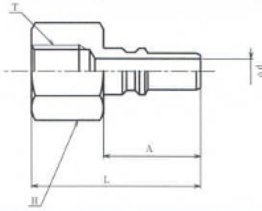



製品形式	寸法(mm)					質量(g)	
	L	A	T	H	d	真鍮	SUS
CE00FP-M5	16	9.2	M5×0.8	六角 8	2.4	2.9	2.5

製品形式	寸法(mm)					質量(g)	
	L	D	T	H	d	真鍮	SUS
CE00FS-M5	23.8	9.5	M5×0.8	六角 9	3.5	9.9	9.5

MP型



オネジ型

MS型

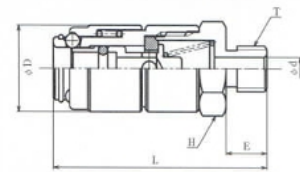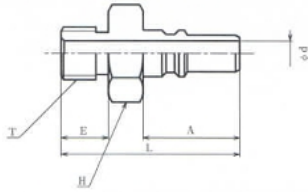

製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	A	T	E	H	d	真鍮	SUS
CE00MP-M5	17	9.2	M5×0.8	4.5	六角 8	2.4	2.3	2.1

製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	D	T	E	H	d	真鍮	SUS
CE00MS-M5	23.6	9.5	M5×0.8	4.5	六角 9	2.5	7.4	6.8

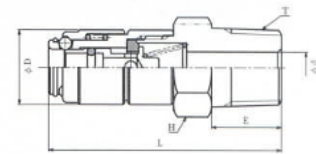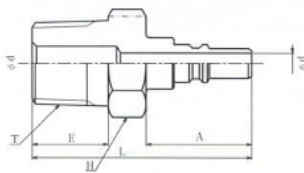



製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	A	T	E	H	d	真鍮	SUS
CE00MP-01	26	12.5	R $\frac{1}{8}$	9	六角 11	2.4	9.0	8.5

製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	D	T	E	H	d	真鍮	SUS
CE00MS-01	30	9.5	R $\frac{1}{8}$	9	六角 11	4	13.3	12.4

HP型



ホース接続用

HS型

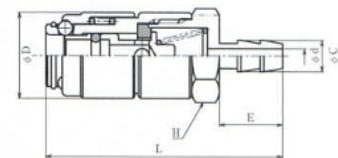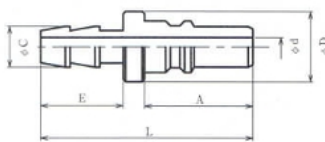


製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	A	C	E	D	d	真鍮	SUS
CE00HP-4×2.5	18	9.2	3.5	7	6	1.6	1.4	1.3
CE00HP-6×4	19	9.2	4.8	8	6	2.4	1.5	1.4

製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	D	C	E	H	d	真鍮	SUS
CE00HS-4×2.5	26	9.5	3.5	7	六角 9	1.6	7.4	6.7
CE00HS-6×4	27	9.5	4.8	8	六角 9	2.4	7.7	7

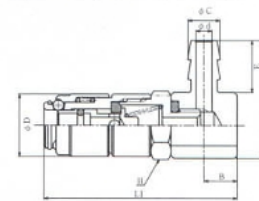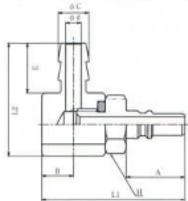

製品形式	寸法(mm)							質量(g)		
	L1	L2	A	B	E	H	C	d	真鍮	SUS
CE00HLP-6×4	22.5	18	9.2	5	8	六角 8	4.8	2.4	10.6	9.9

製品形式	寸法(mm)							質量(g)		
	L1	L2	D	B	E	H	C	d	真鍮	SUS
CE00HLS-6×4	29	18	9.5	5	8	六角 9	4.8	2.4	15.7	14.6

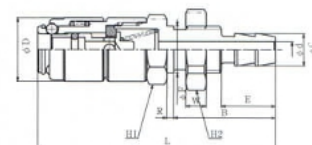

製品記号	寸法(mm)										質量(g)		
	L	D	C	E	H1	H2	F	W	B	R	d	真鍮	SUS
CE00HNS-6×4	35	9.5	4.8	8	六角 9	六角 11	7	3	15	1	2.4	11.2	10.4