


プラグ(Plug)

ソケット(Socket)


FP型

メネジ型


FS型

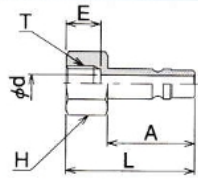


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FP-M5	18.5	12.5	M5×0.8	5	六角 8	2.4	3

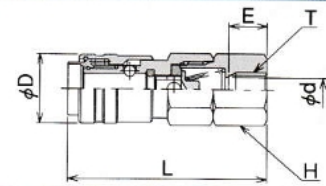

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FS-M5	28.4	11	M5×0.8	5	六角 10	3.5	10

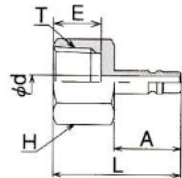

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FP-01	24	12.5	Rc1/8	9	六角 14	2.4	12

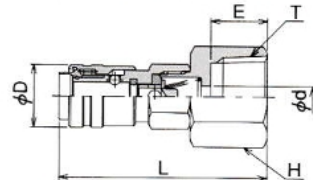


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00FS-01	33	11	Rc1/8	9	六角 14	4.0	16


MP型

オネジ型


MS型

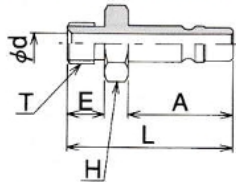


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MP-M5	19.8	12.5	M5×0.8	4.5	六角 8	2.4	3

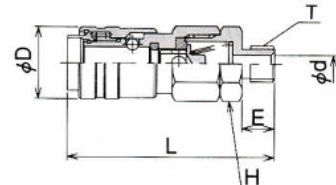

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MS-M5	28.2	11	M5×0.8	4.5	六角 10	2.5	10

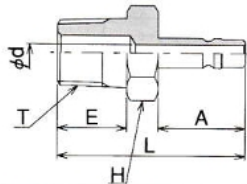

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MP-01	27	12.5	R1/8	10	六角 12	2.4	9

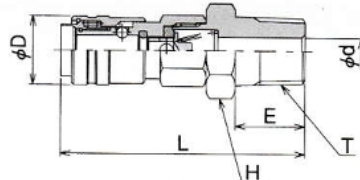


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	T	E	H	d	
CA00MS-01	34.9	11	R1/8	10	六角 12	4	16


HP型

ホース接続用

HS型

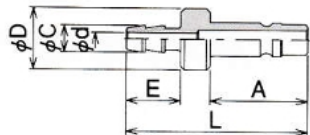

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	D	C	E	d	
CA00HP-4×2.5	23.3	12.5	8	2.9	7	1.2	3
CA00HP-5×3	23.3	12.5	8	3.5	7	1.6	3
CA00HP-6×4	23.3	12.5	8	4.7	8	2.4	3

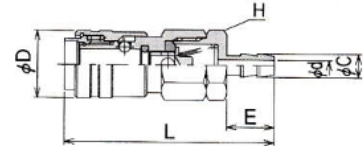


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	C	E	H	d	
CA00HS-4×2.5	30.7	11	2.9	7	六角 10	1.2	12
CA00HS-5×3	30.7	11	3.5	7	六角 10	1.6	12
CA00HS-6×4	31.7	11	4.7	8	六角 10	2.4	12


NP型

袋ナット式

NS型

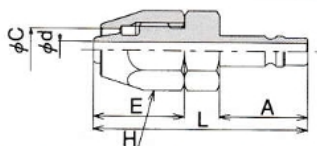

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	C	E	H	d	
CA00NP-4×2.5	26.6	12.5	3.8	9.1	六角 10	1.0	9
CA00NP-6×4	25	12.5	6.1	9.6	六角 9	2.4	10

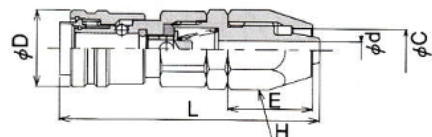

製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	C	E	H	d	
CA00NS-4×2.5	33.4	11	3.8	9.1	六角 10	1.0	15
CA00NS-6×4	33.9	11	6.1	9.6	六角 9	2.4	15