

# セラミックカッター

# プラスチック成形品バリ取り用

## ノガ・スタンダードセラカット


(凸面R付) CR2000 ￥5,600

すべてのプラスチックや柔い金属のバリ取り及びパーティングラインのバリの除去に適しています。R250mmの凸面ラジラス付セラミックブレード(CR2200)を交換して使用できます。セラカットハンドル付。ブレード厚み1.7mm。



## 凹面セラカット CR2300 ￥6,700

すべてのプラスチックや柔い金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。R15mmの凹面ラジラス付セラミックブレード(CR2500)を交換して使用できます。セラカットハンドル付。ブレード厚み1.7mm。

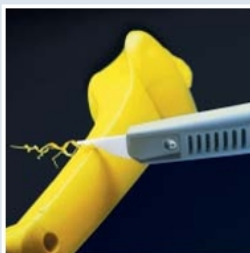

## ノガ・ミニセラカット (凸面R付)

CR1500 ￥4,800



ノガ・スタンダードセラカットよりひと回り小型のセラミックカッター。ブレード幅最大部で7.5mm。厚み1.7mm。ミニセラカットハンドル付。すべてのプラスチックのバリ取り、表面仕上げに使用できます。



## YTセラミックミニスクレーパー

CR4100 ￥5,600



部品表面の掃除、トリミング加工、バリ取りやプラスチック部品のパーティングラインの除去などに使用できます。安全な工具です。ブレード交換式(CR4500)です。

## セラカットハンドル CR2100 ￥1,300

ハンドル内のテーパ部で、セラミックブレードを自動的に保持するユニークなハンドル。全長:135mm。ハンドル内にスペアブレードを収納できます。



## ミニセラカットハンドル CR1400 ￥1,200

ノガ・ミニセラカットハンドル、全長129mm。



## YTセラミックミニスクレーパー ハンドル

YT10004 ￥1,330

YTセラミックミニスクレーパー用のハンドル。Φ2.2~4.5mm用。全長96~104mm。



### ブレードのはずし方

- ①ハンドルの後にあるキャップをはずします。
- ②キャップを丸い穴に挿入して90°回します。
- ③ブレードを取り出します。

### ブレードの挿入方法

- ①ブレードをハンドルの溝に挿入します。
- ②ブレードをつかみ、ハンドルを堅い板に押しあてます。



※セラミック硬度: 1250HV

| 型番     | ブレード形状 | サイズ(mm)    | 適用               | 刃先角度 | 重量(g) | 価格     |
|--------|--------|------------|------------------|------|-------|--------|
| CR1550 |        | 34×1.7×7.5 | CR1500用<br>R250付 | 90°  | 3     | ￥3,900 |
| CR2200 |        | 60×1.7×15  | CR2000用<br>R250付 | 90°  | 9     | ￥4,600 |
| CR2500 |        | 60×1.7×15  | CR2300用<br>R15付  | 90°  | 9     | ￥5,400 |
| CR5100 |        | 30×1.7×14  | DB5000用          | 90°  | 9     | ￥6,600 |
| CR4500 |        | φ4×50      | CR4100用          | 90°  | 4     | ￥4,650 |
| CR6000 |        | 37×1.7×4   | NC5100用          | 65°  | 6     | ￥2,680 |
| CR6100 |        | 37×1.7×4   | NC5200用          | 75°  | 6     | ￥2,680 |