

ARTICULATED HOLDERS FAT



ノガ・アーム関節式ホルダー

アーム先端微調整機構付

圧倒的な使い易さと安定性から

ノガ・アーム関節式ホルダーは、業界標準となりました。


●φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。

●ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。


●マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。

●アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。

《アーム寸法図》

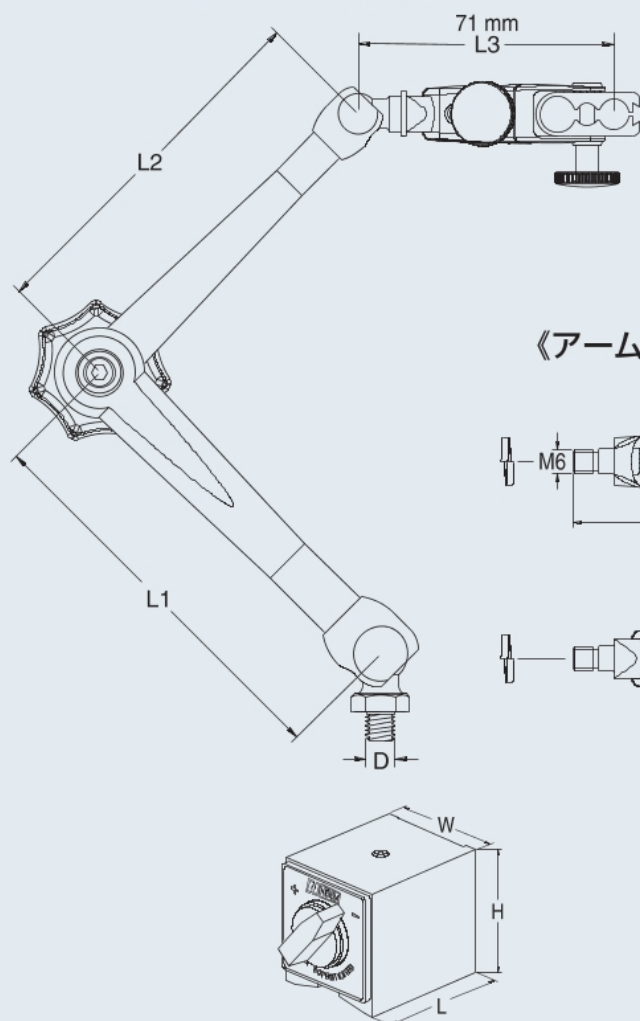

《アーム先端微動送り機構》

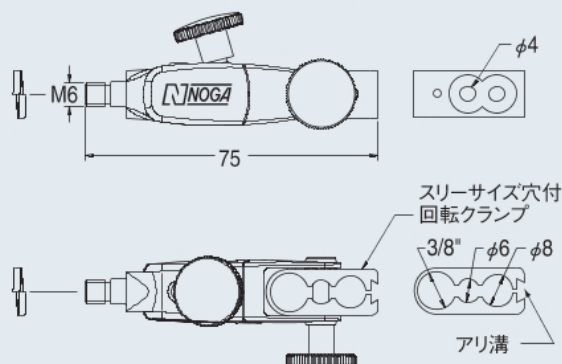

型番：FA1500 ¥6,000

※回転クランプを保持するねじの位置を移動させることによって、テストインジケーター用のφ6穴及びダイヤルゲージ用のφ8穴を両方とも使用することができます。

アームのみの型番	価格
NF60103	¥14,000
DG60103	¥16,000
MG60103	¥21,000
new MG70103	¥23,000
MA60103	¥39,000

型番	名称	アーム長さ(mm)		アーム全長 L1+L2+L3	マグネット				アーム下部 ねじ寸法 (D)	全高 (mm)	重量 (kg)	価格
		下アーム(L1)	上アーム(L2)		保持力 (N)	W	L	H				
NF61003	アーム先端微調整機構付ミニホルダー	56	51	178	320	30	40	35	M5×0.8	238	0.52	¥17,000
DG61003	アーム先端微調整機構付標準ダイヤルゲージホルダー	110	101	282	800	50	60	55	M8×1.25	362	1.35	¥19,000
MG61003	アーム先端微調整機構付重量級ダイヤルゲージホルダー	133	113	317	800	50	60	55	M8×1.25	407	1.90	¥24,000
MG71003	アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー	163	113	347	800	50	60	55	M8×1.25	437	1.95	¥26,000
MA61003	アーム先端微調整機構付ビッグボーイ	326	242	639	1300	50	120	55	M10×1.25	694	5.10	¥45,000