

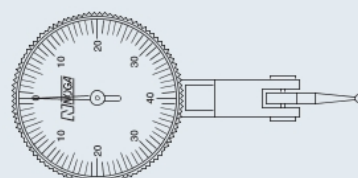
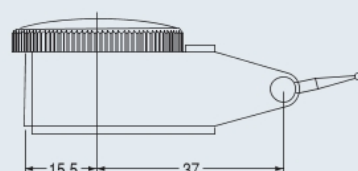
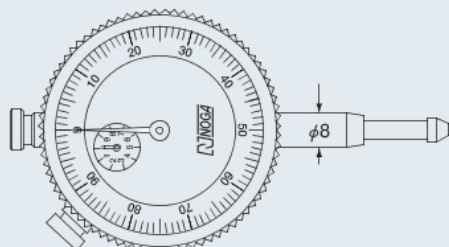
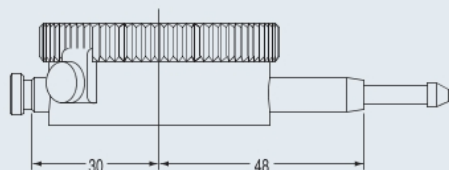


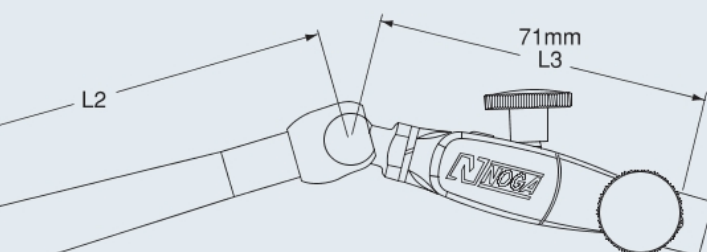

0.002mm目盛の
テストインジケータ
新発売!

ノガ社では汎用性のあるホルダーと、世界でも最も優れた
テストインジケータやダイヤルゲージを組み合わせた
使い易いセットをご提供しております。

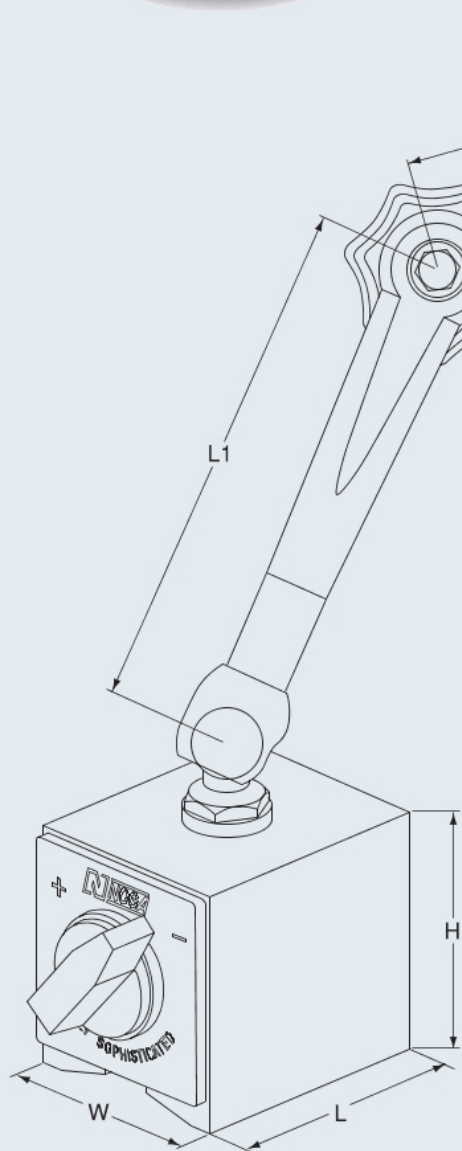

NF1000 ¥13,500
テストインジケータ

- 0.01mm目盛り、測定範囲：0.8mm
- ノークラッチタイプ
- アリ溝、3ヶ所付

NF2000 ¥16,400
テストインジケータ

- 0.002mm目盛り、測定範囲：0.28mm
- ノークラッチタイプ
- アリ溝、3ヶ所付

DG1000 ¥7,200
ダイヤルゲージ

- 0.01mm目盛り、0-10mm
- ステム径：φ8mm

型番	名称	アーム長さ(mm)		アーム 全長 L1+L2+L3	マグネット				セット 内容	重量 kg	価格
		下アーム(L1)	上アーム(L2)		保持力 N	W	L	H			
NF6150	ミニホルダーセット	56	51	178	320	30	40	35	NF61003 NF1000M	0.6	¥30,400
NF1036	ノガフレックスアーム 芯出しセット	56	51	178	φ8×40mm ステム付				NF1022 NF1000M	0.36	¥25,800
DG6150	標準ダイヤルゲージ ホルダーセット	110	101	282	800	50	60	55	DG61003 DG1000	1.6	¥24,800
MG6150	重量級ダイヤルゲージ ホルダーセット	133	113	317	800	50	60	55	MG61003 DG1000	2.1	¥29,800

型番	名称	価格
NF1000	テストインジケータ 0.01mm目盛り 0.8mmストローク ノークラッチタイプ	¥13,500
NF2000	テストインジケータ 0.002mm目盛り 0.28mmストローク ノークラッチタイプ	¥16,400
DG1000	ダイヤルゲージ 0.01mm目盛り 0-10mm フラットバック	¥7,200

*New
Price*