

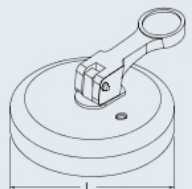
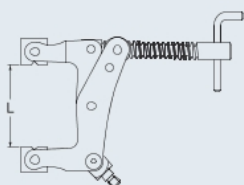


BASES

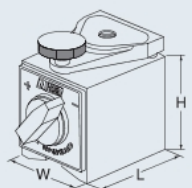

ノガマグネット & クランプ・バキュームベース

ノガ社では様々な用途に合わせて、320Nの強力小型マグネットから、1300Nの大型マグネットまで、また、クランプやバキュームベースもホールディングシステムの構成部品として提供しております。

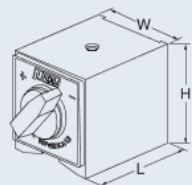

数量限定

型番	名称	保持力 (N)	マグネット寸法 (mm)			ねじ穴サイズ	重量 (kg)	価格
			W	L	H			
NF0036	プッシュボタン式オンオフマグネット	170	30	30	30	M5 (×0.8)	0.18	¥ 2,800
NF0037	オンオフマグネット	320	30	40	35	M5 (×0.8)	0.23	¥ 2,600
NF3778	手元微動送り付オンオフマグネット	320	30	40	35	M5 (×0.8)	0.25	¥ 6,000
DG0036	オンオフマグネット	800	50	60	55	M8 (×1.25)	1.0	¥ 2,800
DG3678	手元微動送り付オンオフマグネット	800	50	60	55	M8 (×1.25)	1.1	¥ 6,200
DG0038	オンオフマグネット	1000	50	75	55	M8 (×1.25)	1.27	¥ 3,700
DG0118	手元微動送り付オンオフマグネット	1000	50	75	55	M8 (×1.25)	1.38	¥ 9,200
DG1003	ねじ穴 (5ヶ) 付オンオフマグネット	1000	50	75	55	M6、M8、M10、M12 M10×1.25	1.35	¥ 9,980
DG0039	オンオフマグネット	1300	50	120	55	M10×1.25	2.0	¥ 5,600
DG0040	バキュームベース	350 (参考値)		φ92		M8 (×1.25)	0.4	¥ 9,800
MA0322	4"クランプ	—		100		外径M10×1.25	1.2	¥ 9,200
MA0320	4"クランプ	—		100		内径M10×1.25	1.2	¥ 9,200
MG1006	3"クランプ	—		75		外径M8 (×1.25)	0.6	¥ 7,500
MG1003	3"クランプ	—		75		内径M8 (×1.25)	0.6	¥ 7,500
MG0125	プラスチックカバー付 3"クランプ	—		75		内径M8 (×1.25)	0.6	¥ 9,900
DG0037	自在形オンオフマグネット	410	52	90	54	M8 (×1.25)	0.6	¥16,500

クラシックモデルの限定販売品



DG1040 ¥22,000
バキュームベースホルダー
微調整機構付

- 石定盤やマグネットの付けられないスムーズな表面にセットして使うのに適しています。



DG1400 ¥25,000
ノガ標準クランプホルダー
2" (50mm)、3" (75mm) クランプ付

- 2インチのクランプと3インチのクランプがノガ標準ホルダーアームの両側についています。
- アームサイズは、DG60003と同じです。



MG1400 ¥31,000
ノガ重量級クランプホルダー
2" (50mm)、3" (75mm) クランプ付

- 2インチのクランプと3インチのクランプが重量級ロングアーム (MG1015) の両側についています。



PH1035

新価格
¥7,500
¥8,500

- 微調整機構なし
クランプ型ダイヤルゲージホルダー
- ノガ独自の強力クランプシステムを採用しているため強力にロックし、長期間使用できます。
 - 主柱：φ12×170mm、副柱：φ10×152mm
 - オンオフマグネット付。(50×60×55mmH、80kgf.)