



Flex Arm for Centering

## 芯出し用フレックスアーム

同商品群  
在庫数 11 アイテム



NF1015



DG1022 (ロングタイプ)

**特長** ●スピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。  
●アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げです。  
**用途** ●ダイヤルゲージの保持に。  
**仕様** ●φ8×40mmステム付  
**製造国** ●イスラエル



品番	ダイヤルゲージ取付部
NF1015	8mm穴、アリ溝、6×8mmアダプター付
NF1022	6mm、8mm、3/8インチ穴、アリ溝付
DG1022	6mm、8mm、3/8インチ穴、アリ溝付

### ロングタイプ

### レギュラータイプ

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社[752444]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	アーム長さ (mm)	全長 (mm)	微調整機構	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
323-9641	NF1015	¥9,193	¥9,900	56×51×21.5	128.5	無	1	232	53(78)		
114-0175	NF1022	¥11,514	¥12,400	56×51×71.0	178.0	有	1	278	96(142)		

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社[752444]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	アーム長さ (mm)	全長 (mm)	微調整機構	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
480-3116	DG1022	¥16,157	¥17,400	110×101×71	282	有	1	303	26(104)		

☎商品のお問い合わせ:048-777-1733 <http://www.noga.co.jp/>



## ダイヤルゲージスタンド

校正  
可能

同商品群  
在庫数 138 アイテム



7002-10



7007-10

**特長** ●上下の微動に平行ばねを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。  
●ダイヤルゲージの保持に。  
**仕様** ●取り付け穴:8mm  
**製造国** ●中国



株式会社ミットヨ [894408]

発注単位1台		株式会社ミットヨ [894408]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	メーカーコード	幅×奥行×高さ (mm)	主柱 (mm)	摘要	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
387-7761	7001-10	¥42,563	¥45,400	7001-10	110×168×45	30×160	溝入測定台(φ58mm)	1	3.95	1(50)	
387-7779	7002-10	¥42,563	¥45,400	7002-10	110×168×45	30×160	平面測定台(φ58mm)	1	3.95	17(78)	
387-7787	7007-10	¥46,125	¥49,200	7007-10	100×168×45	30×160	溝入測定台(□90mm)	1	6.00	9(113)	


☎商品のお問い合わせ:0570-073214 <http://www.mitutoyo.co.jp/>



## コンパレータスタンド

校正  
可能

同商品群  
在庫数 138 アイテム

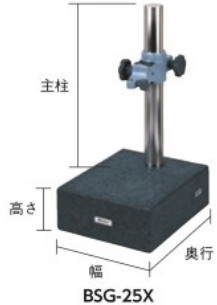

BSG-25X



BSG-18X

**特長** ●ベースに石材定盤を使用しています。  
●石材定盤の場合は組織が細粒で、鋳鉄より粘りが少ないため、カエリや盛り上がりがあったくないので平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。  
●ベースがさびないので、保守が容易です。  
**用途** ●ダイヤルゲージの保持に。  
**仕様** ●取り付け穴:9.53mm(8mmブッシュ付)、BSG-30HXは20mm(9.53×8mmブッシュ付)  
**製造国** ●中国

発注単位1台		株式会社ミットヨ [894408]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	メーカーコード	幅×奥行×高さ (mm)	主柱 (mm)	摘要	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
469-7421	BSG-18X	¥49,500	¥52,800	215-150-10	120×180×50	30×160	平行ばね(1mm)	1	7	6(86)	
387-7795	BSG-20X	¥51,469	¥54,900	215-151-10	150×200×50	30×300	平行ばね(1mm)	1	7	13(93)	
387-7809	BSG-25X	¥58,781	¥62,700	215-153-10	200×250×80	40×320	平行ばね(1mm)	1	16	6(40)	
387-7817	BSG-30HX	¥87,656	¥93,500	215-156-10	250×300×80	50×400	微動ねじ	1	29	5(63)	


☎商品のお問い合わせ:0570-073214 <http://www.mitutoyo.co.jp/>



## コンパレータスタンド

校正  
可能

同商品群  
在庫数 138 アイテム

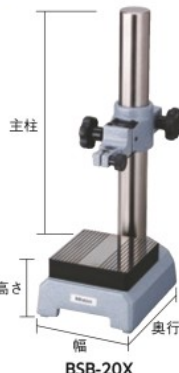

BSB-20X

**特長** ●堅ろうな鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。  
●平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。  
**用途** ●ダイヤルゲージの保持に。  
**仕様** ●取り付け穴:ブッシュ付φ8、ブッシュなしφ9.53  
**製造国** ●中国

発注単位1台		株式会社ミットヨ [894408]									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	メーカーコード	幅×奥行×高さ (mm)	主柱 (mm)	摘要	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
131-6303	BSB-20X	¥51,563	¥55,000	215-405-10	134×201×54	40×320	平行ばね(1mm)	1	10.9	2(34)	

☎商品のお問い合わせ:0570-073214 <http://www.mitutoyo.co.jp/>