

NK-3400

ライトユニオン式(無溶接)フレキシブルホース
Light union type

■用途 Use

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

Adjustment of piping, Lateral deflection, Vibration absorption, Angular rotation *Do not torque the hose.


■特徴 Feature

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造です。

適用チューブ: STD

長さ: 200mm ~ 10M ※長さについてはご相談下さい。

This product was attached in a manner of our own light union fittings.
Applicable tube: STD
Length: 200mm~10M *Please contact us about the length.

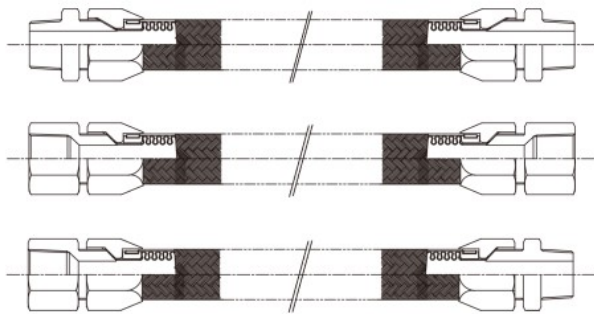

①チューブ	SUS304・SUS316L
②ブレード	SUS304
③ベースブロック	SS400・SUS304
④プレスリング	SS400・SUS304
⑤袋ナット	SS400・SUS304
⑥オスアダプター	SS400・SUS304
⑦メスアダプター	SS400・SUS304

①NK-3400MM 両端オスアダプター ※メタルタッチシール

口径: 8A ~ 25A

適用流体: 水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度: -10 ~ 250°C/SS400継手 -40 ~ 450°C/ステンレス継手

※シール材考慮せず。

使用圧力: 0.1 ~ 1.0MPa

②NK-3400FF 両端メスアダプター ※メタルタッチシール

口径: 8A ~ 25A

適用流体: 水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度: -10 ~ 250°C/SS400継手 -40 ~ 450°C/ステンレス継手

※シール材考慮せず。

使用圧力: 0.1 ~ 1.0MPa

③NK-3400MF オス-メスアダプター ※メタルタッチシール

口径: 8A ~ 25A

適用流体: 水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度: -10 ~ 250°C/SS400継手 -40 ~ 450°C/ステンレス継手

※シール材考慮せず。

使用圧力: 0.1 ~ 1.0MPa

①NK-3400MM This product is a male thread both ends.(Touch metal sheet)

Nominal Dia

Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam, chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature: -10~250°C/Carbon steel fitting -40 ~ 450°C/Stainless steel fitting

*Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

②NK-3400FF This product is a female thread both ends.(Touch metal sheet)

Nominal Dia

Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam, chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature: -10~250°C/Carbon steel fitting -40 ~ 450°C/Stainless steel fitting

*Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

③NK-3400MF This product is a male x female thread.(Touch metal sheet)

Nominal Dia

Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam, chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature: -10~250°C/Carbon steel fitting -40 ~ 450°C/Stainless steel fitting

*Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

*The material of the fitting wishes selection according to the license agreement.

※継手材質はご使用条件に合わせて選定をお願いします。

オプション Option

ガードスプリング(GS): 曲げ半径補正

ガラスクロス(GB): 熱影響緩和

エアロフレックス®(AF): 結露防止

埋設加工(UG)

例)NK-3400MM-GS

例)NK-3400FF-GB

例)NK-3400MF-AF

例)NK-3400MM-UG

※20Aと25Aはファンコイルユニット用でCAC406材質の
アダプターをご用意しております。

Spring Guard: Bending radius compensation.

Insulating Jackets: Protective to high temperature.

Protective Cover: Dew condensation prevention.

Processing for burying underground.

*We will prepare the adapter CAC406 Material fan coil unit for only 20A.