

NK-7800

スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース
Super10 Super20 Pump joint

■用途 Use


ポンプ等の振動緩和 熱膨張吸収
※ねじれは吸収できません。

Vibration absorption of the pump.
*Do not torque the hose.

■特徴 Feature

フランジの組込に溶接を用いず、独自の2層ベローズで接液部がSUS316L
になっていて高耐久性です。
適用流体：水・油・空気・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
適用チューブ：専用2層ベローズ
口径：50A～300A
規格：JIS 10K・20K ※その他規格についてはご相談下さい。
使用温度：10～80℃
使用圧力：1.0MPa 2.0MPa

Feature: Without using the built-in to the welding of the flange,
they become a 2-layer SUS316L bellows own, is a product durability is high.
Applicable fluid: Water, Oil, Air, Steam *Limited to fluid that does not corrode stainless steel.
Applicable tube: 2 layer bellows Nominal DIA
Standard: JIS 10K, 20K *Please contact us about the other standard.
Operating temperature 10～80℃
Operating pressure 1.0MPa 2.0MPa

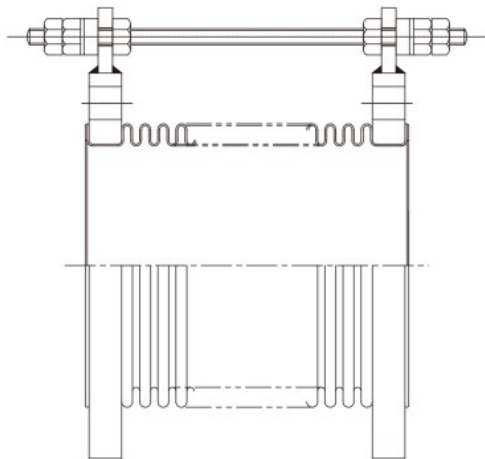

①2層ベローズ	SUS304・SUS316L
②フランジ	炭素鋼・ステンレス鋼
③ホルダー	SS400・SUS304
④タイロッド	SS400・SUS304
⑤緩衝材	硬質ウレタン
⑥座金	SPCC・SUS304
⑦調整ナット	SS400・SUS304

■スーパー10 2層ベローズ寸法 最高使用圧力 1.0MPa (常温)

呼称径 (A)	内径 (mm)	山高 (mm)	ピッチ (mm)	板厚(mm) 外層/内層	山数 全長(mm)
50	59.5	6.5	6.5	0.25/0.25	18 150
65	75.0	6.5	7.0	0.25/0.25	16 150
80	88.0	7.5	7.0	0.3/0.3	16 150
100	113.0	7.5	7.0	0.3/0.3	16 150
125	138.0	9.5	9.0	0.4/0.4	12 150
150	163.5	9.5	8.5	0.4/0.4	12 150
200	214.7	13.0	12.5	0.5/0.5	12 200
250	265.8	13.0	12.5	0.5/0.5	12 200
300	316.9	13.0	12.5	0.5/0.5	12 200

■スーパー20 2層ベローズ寸法 最高使用圧力 2.0MPa (常温)

呼称径 (A)	内径 (mm)	山高 (mm)	ピッチ (mm)	板厚(mm) 外層/内層	山数 全長(mm)
50	59.1	6.5	10.0	0.4/0.3	7 110
65	74.9	7.0	12.0	0.4/0.4	6 110
80	87.3	9.0	11.0	0.5/0.5	6 110
100	112.5	9.0	14.0	0.5/0.5	7 150
125	137.5	9.0	14.0	0.5/0.5	7 150
150	162.8	11.0	15.0	0.6/0.6	6 150
200	214.1	11.0	15.0	0.6/0.6	9 200
250	264.8	12.5	17.0	0.8/0.6	8 200
300	315.7	12.0	18.0	0.8/0.6	7 200

ネジ継手式
フレキシブルホース

F1

フランジ継手式
フレキシブルホース

F2

消防法
フレキシブルホース

F3

ワンタッチ式
フレキシブルホース

F4

真空用
フレキシブルホース

F5

フッ素樹脂製
フレキシブルホース

F6

その他
フレキシブルホース

F7